

## HDC 06B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング上部カバー, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	<a href="#">1665210000</a>
種別	HDC 06B DMDL 1LB
GTIN (EAN)	4008190421915
数量	1 items

## HDC 06B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E92202

## 寸法と重量

深さ	72 mm	奥行き (インチ)	2.8346 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	43 mm	幅 (インチ)	1.6929 inch
正味重量	92 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	上部 / 底部 / 蓋	カバー
カバー	カバー付き	締めトルク	1.2 Nm

作成日 20.02.2026 02:33:49 MEZ

カタログステータス / 図面

## HDC 06B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	ハウジング上部カバー
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	標準
設置サイズ	3	ケーブル導入口	フード用
種別	カバー	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	色 (RAL)	RAL 7035
BG	3	Moduplug®に最適	はい

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

## 寸法

ケーブル導入口	フード用	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	60 mm	ハウジングBの高さ	18 mm

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 06B DMDL 1LB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

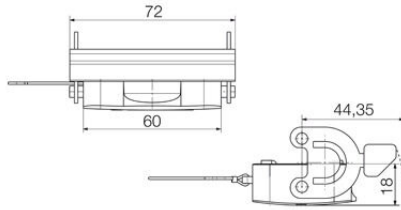

## HDC 06B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 06B TOLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652640000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190402716	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TOLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652680000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190402754	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652700000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190402778	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TOLU 1PG13G	バージョン
注文番号	<a href="#">1670500000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190431587	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 13.5
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787490000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204830	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TOLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787500000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204847	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TOLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788110000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205554	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TOLU 1M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788120000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205561	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
数量	1 ST	

## HDC 06B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 06B TSLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652520000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190402594	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TSLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652560000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190402631	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652580000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190402655	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TSLU 1PG13G	バージョン
注文番号	<a href="#">1670530000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190431617	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 13.5
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787470000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204816	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787480000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204823	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788090000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205530	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TSLU 1M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788100000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205547	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
数量	1 ST	