

HDC 10B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4Xのハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勤合状態, ハウジング上部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	1665240000
種別	HDC 10B DMDQ 2QB
GTIN (EAN)	4008190421946
数量	1 items

HDC 10B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	55 mm	幅 (インチ)	2.1654 inch
正味重量	131 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	上部 / 底部 / 蓋	カバー
カバー	カバー付き	側方ケーブル取り入れ口数	0

HDC 10B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ハウジング設計	ハウジング上部カバー	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
設計	標準	設置サイズ	4
ケーブル導入口	フード用	種別	カバー
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
色 (RAL)	RAL 7035	BG	4
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

寸法

ケーブル導入口	フード用	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	73 mm	ハウジングBの高さ	18 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

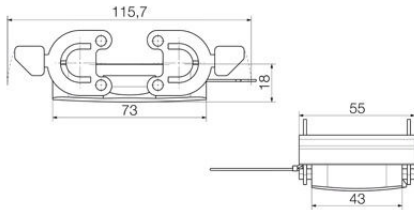

HDC 10B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 10B TSBU 1PG16G	バージョン
注文番号	1654070000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190406899	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
数量	1 ST	
種別	HDC 10B TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1654090000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190406912	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 24D TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1654150000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190406974	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 24D TSBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1654170000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190406998	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 24D TSBU 1M32G	バージョン
注文番号	1787230000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204571	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 24D TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787240000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204588	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 10B TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787550000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204892	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 10B TSBU 1M20G	バージョン
注文番号	1787560000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204908	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
数量	1 ST	

HDC 10B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24D TOBU 2M20G	バージョン
注文番号	1336600000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4050118175257	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
種別	HDC 10B TOBU 1PG16G	バージョン
注文番号	1654220000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190407049	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 10B TOBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1654240000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190407063	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 24D TOBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1654320000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190407148	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 24D TOBU 1M32G	バージョン
注文番号	1787290000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204632	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 24D TOBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787300000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204649	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 10B TOBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787590000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204939	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 10B TOBU 1M20G	バージョン
注文番号	1787600000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204946	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20