

HDC 24B DMDQ 4BO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング上部カバー, 上部のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	1665650000
種別	HDC 24B DMDQ 4BO
GTIN (EAN)	4008190422677
数量	1 items

HDC 24B DMDQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

高さ	22.5 mm
幅	43 mm
正味重量	87 g

高さ (インチ)	0.8858 inch
幅 (インチ)	1.6929 inch

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性

物質 アセトン

耐薬品性 条件付き耐性

物質 掘削油

耐薬品性 耐性

物質 ディーゼル

耐薬品性 耐性

物質 エチルアルコール

耐薬品性 耐性

物質 トランスマッision油

耐薬品性 耐性

物質 作動油

耐薬品性 耐性

物質 冷却剤

耐薬品性 耐性

物質 石油ベンジン

耐薬品性 耐性

物質 汗

耐薬品性 耐性

物質 高級ガソリン

耐薬品性 条件付き耐性

物質 水

耐薬品性 耐性

物質 紫外線

耐薬品性 不安定

物質 オゾン

耐薬品性 不安定

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ

none

カバー

カバー付き

上部 / 底部 / 蓋

側方ケーブル取り入れ口数

カバー

0

HDC 24B DMDQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ハウジング設計	ハウジング上部カバー	ロックシステム設計	上部のサイドロックランプ
設計	標準	設置サイズ	8
ケーブル導入口	フード用	種別	カバー
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
色 (RAL)	RAL 7035	BG	8
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65, 勘合状態	EMC ハウジング	いいえ
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性		

寸法

ケーブル導入口	フード用	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	120 mm	ハウジングBの高さ	22 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24B DMDQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

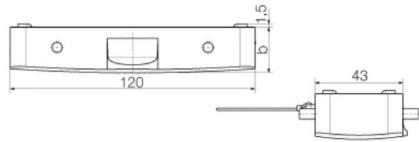

HDC 24B DMDQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B TSBO 1PG21G	バージョン
注文番号	1661860000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418397	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 24B TSBO 1PG29G	バージョン
注文番号	1661880000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418410	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D TSBO 1PG21G	バージョン
注文番号	1661940000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418472	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 64D TSBO 1PG29G	バージョン
注文番号	1661960000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418496	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D TSBO 1M32G	バージョン
注文番号	1786790000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204038	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 64D TSBO 1M25G	バージョン
注文番号	1786800000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204045	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 24B TSBO 1M32G	バージョン
注文番号	1787770000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205219	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 24B TSBO 1M25G	バージョン
注文番号	1787780000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205226	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25

HDC 24B DMDQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**フード、上部ケーブルエントリ**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B TOBO 1PG29G	バージョン
注文番号	1662020000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190418540	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D TOBO 1PG21G	バージョン
注文番号	1662080000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190418601	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 64D TOBO 1PG29G	バージョン
注文番号	1662100000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190418625	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 24B TOBO 1M32G	バージョン
注文番号	1787830000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205271	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32