

## HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4Xのハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勤合状態, ハウジング上部カバー, 上部のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	<a href="#">1665650000</a>
種別	HDC 24B DMDQ 4B0
GTIN (EAN)	4008190422677
数量	1 items

## HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E92202

## 寸法と重量

高さ	22.5 mm	高さ (インチ)	0.8858 inch
幅	43 mm	幅 (インチ)	1.6929 inch
正味重量	87 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	上部 / 底部 / 蓋	カバー
カバー	カバー付き	側方ケーブル取り入れ口数	0

## HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

ハウジング設計	ハウジング上部カバー	ロックシステム設計	上部のサイドロッククランプ
設計	標準	設置サイズ	8
ケーブル導入口	フード用	種別	カバー
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
色 (RAL)	RAL 7035	BG	8
Moduplug®に最適	はい		

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

## 寸法

ケーブル導入口	フード用	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	120 mm	ハウジングBの高さ	22 mm

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B DMDQ 4B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

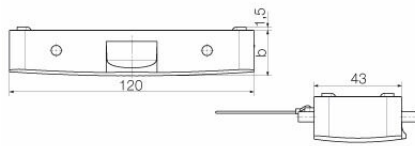


## HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ

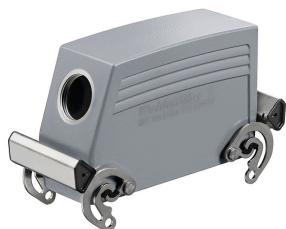

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 24B TSBO 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661860000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418397	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 24B TSBO 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661880000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418410	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 64D TSBO 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661940000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418472	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 64D TSBO 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1661960000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418496	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 64D TSBO 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1786790000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204038	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 64D TSBO 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1786800000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204045	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 24B TSBO 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787770000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205219	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 24B TSBO 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787780000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205226	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	

## HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 24B TOBO 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1662020000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190418540	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D TOBO 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1662080000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190418601	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 64D TOBO 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1662100000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190418625	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 24B TOBO 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787830000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205271	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32