


## HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

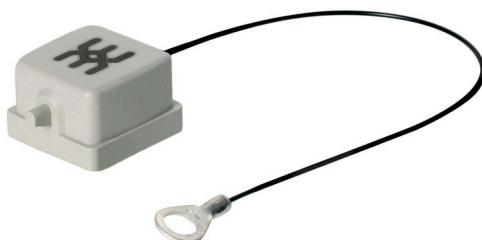

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
注文番号	<a href="#">1665770000</a>
種別	HDC 07A DMDL 2BO
GTIN (EAN)	4008190422790
数量	1 items

## HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

深さ	26.7 mm	奥行き (インチ)	1.0512 inch
高さ	17.5 mm	高さ (インチ)	0.689 inch
幅	36.5 mm	幅 (インチ)	1.437 inch
正味重量	8 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスマッision油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
	物質	オゾン
	耐薬品性	不安定

## バージョン

上部 / 底部 / 蓋 締付けトルク	カバー 0.5 Nm	カバー 側方ケーブル取り入れ口数	カバー付き 0
-----------------------	---------------	---------------------	------------

## HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	下側のサイドロックランプ
設計	標準	設置サイズ	1
ケーブル導入口	メス	種別	カバー
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
色 (RAL)	RAL 1001	BG	1
Moduplug®に最適	いいえ		

## 一般データ

締付けトルク	0.5 Nm	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	プラスチック	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ		

## 寸法

ケーブル導入口	メス	幅ハウジングC	26.8 mm
ハウジングの全長	26.8 mm	ハウジングBの高さ	17.5 mm

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 07A DMDL 2BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

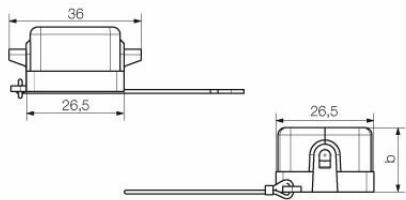

## HDC 07A DMCL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ベース筐体



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 07A SLU 1M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788530000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248206063	
数量	1 ST	口サイズ: M 20
種別	HDC 07A SLU 1PG11S	バージョン
注文番号	<a href="#">1652440000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4008190402518	
数量	1 ST	口サイズ: PG 11

## 隔壁筐体



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 07A ALU	バージョン
注文番号	<a href="#">1652410000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190402488	
数量	1 ST	

## HDC 07A DMCL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 角度付き隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 07A AWLU	バージョン
注文番号	<a href="#">1652420000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190402471	ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準
数量	1 ST	

## カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 07A KOLU 1M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788540000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合: IP65, 勘合状態, カップ
GTIN (EAN)	4032248206070	リングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: M 20
種別	HDC 07A KOLU 1PG11G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652460000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合: IP65, 勘合状態, カップ
GTIN (EAN)	4008190402532	リングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 11

## HDC 07A DMCL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ネジ取り付けハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 07A ELU 1PG13G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900990000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合: IP65, 勘合状態, ねじ
GTIN (EAN)	4032248592920	取付けハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 13.5