

## HDC 16A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング上部カバー, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	<a href="#">1665910000</a>
種別	HDC 16A DMDL 2BO
GTIN (EAN)	4008190422943
数量	1 items

## HDC 16A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

深さ	89 mm	奥行き (インチ)	3.5039 inch
高さ	19.5 mm	高さ (インチ)	0.7677 inch
幅	29.5 mm	幅 (インチ)	1.1614 inch
長さ	89 mm	長さ (インチ)	3.5039 inch
正味重量	46 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ

none

カバー

カバー付き

上部 / 底部 / 蓋

締付けトルク

カバー

0.5 Nm

## HDC 16A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	ハウジング上部カバー
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	標準
設置サイズ	5	ケーブル導入口	ベース用
種別	カバー	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	色 (RAL)	RAL 7035
BG	5	Moduplug®に最適	いいえ

## 一般データ

締付けトルク	0.5 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

## 寸法

ケーブル導入口	ベース用	幅ハウジングC	29.5 mm
ハウジングの全長	79 mm	ハウジングBの高さ	19.5 mm

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16A DMDL 2BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

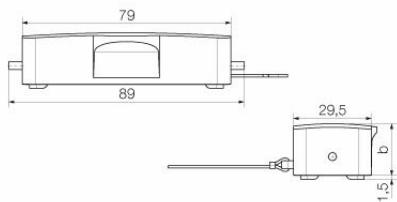

## HDC 16A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16A SLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1902330000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248591916	
数量	1 ST	口サイズ: M 25
種別	HDC 16A SLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665090000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4008190421793	
数量	1 ST	口サイズ: PG 21
種別	HDC 16A SLU 2M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788770000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248206315	
数量	1 ST	口サイズ: M 20
種別	HDC 16A SLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788760000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248206308	
数量	1 ST	口サイズ: M 25
種別	HDC 16A SLU 2PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665070000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4008190421779	
数量	1 ST	口サイズ: PG 16

## HDC 16A DMCL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16A ALU	バージョン
注文番号	<a href="#">1664920000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190421625	ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none

## カップリングハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16A KLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1664540000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190422158	
数量	1 ST	
種別	HDC 16A KLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788800000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248206346	
数量	1 ST	