

HDC 16A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング上部カバー, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none |
| 注文番号 | 1665910000 |
| 種別 | HDC 16A DMDL 2B0 |
| GTIN (EAN) | 4008190422943 |
| 数量 | 1 items |

HDC 16A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 89 mm | 奥行き (インチ) | 3.5039 inch |
| 高さ | 19.5 mm | 高さ (インチ) | 0.7677 inch |
| 幅 | 29.5 mm | 幅 (インチ) | 1.1614 inch |
| 長さ | 89 mm | 長さ (インチ) | 3.5039 inch |
| 正味重量 | 46 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

| | | |
|------------|-------------------------|------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | |
| 耐薬品性 | 物質 | アセトン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 掘削油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | ディーゼル |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | エチルアルコール |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | トランスミッション油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 作動油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 冷却剤 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 石油ベンジン |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 汗 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 高級ガソリン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 | |
| 耐薬品性 | 耐性 | |
| 物質 | 紫外線 | |
| 耐薬品性 | 不安定 | |
| 物質 | オゾン | |
| 耐薬品性 | 不安定 | |

バージョン

| | | | |
|--------------|-------|-------------|--------|
| ケーブル取り入れ口サイズ | none | 上部 / 底部 / 蓋 | カバー |
| カバー | カバー付き | 締めトルク | 0.5 Nm |

作成日 13.03.2026 03:12:43 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC 16A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0 | ハウジング設計 | ハウジング上部カバー |
| ロックシステム設計 | エンドロッククランプ、下側 | 設計 | 標準 |
| 設置サイズ | 5 | ケーブル導入口 | ベース用 |
| 種別 | カバー | クランプのバージョン | 終端ロック用クランプ |
| シーリング | NBR | 色 (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 5 | Moduplug®に最適 | いいえ |

一般データ

| | | | |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

寸法

| | | | |
|----------|-------|-----------|---------|
| ケーブル導入口 | ベース用 | 幅ハウジングC | 29.5 mm |
| ハウジングの全長 | 79 mm | ハウジングBの高さ | 19.5 mm |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 16A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

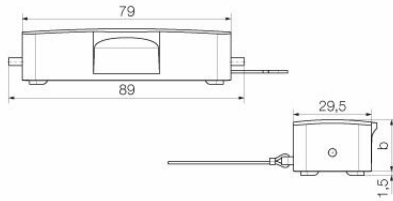

HDC 16A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 16A SLU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1902330000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4032248591916 | 口サイズ: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 16A SLU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1665090000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4008190421793 | 口サイズ: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 16A SLU 2M20G | バージョン |
| 注文番号 | 1788770000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4032248206315 | 口サイズ: M 20 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 16A SLU 2M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1788760000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4032248206308 | 口サイズ: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 16A SLU 2PG16G | バージョン |
| 注文番号 | 1665070000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4008190421779 | 口サイズ: PG 16 |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 16A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 16A ALU | バージョン |
| 注文番号 | 1664920000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勤合状態, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190421625 | ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口 |
| 数量 | 1 ST | サイズ: none |

カップリングハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 16A KLU 1PG16G | バージョン |
| 注文番号 | 1665450000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勤合状態, カップリングハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190422158 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 16A KLU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1788800000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勤合状態, カップリングハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248206346 | |
| 数量 | 1 ST | |