

## HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勤合状態, ハウジング上部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none |
| 注文番号       | <a href="#">1665930000</a>  |
| 種別         | HDC 32A DMDQ 2QB  |
| GTIN (EAN) | 4008190422967   |
| 数量         | 1 items   |

## HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS                  | 適合                        |
| UL File Number Search | <a href="#">UL ウェブサイト</a> |
| 証明書番号 (cURus)         | E92202                    |

## 寸法と重量

|      |       |          |             |
|------|-------|----------|-------------|
| 高さ   | 22 mm | 高さ (インチ) | 0.8661 inch |
| 幅    | 68 mm | 幅 (インチ)  | 2.6772 inch |
| 正味重量 | 168 g |          |             |

## 温度

|      |                   |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |  |
|------------|--|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)                                      |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f           |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 耐薬品性 | 物質   | アセトン       |
|      | 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
|      | 物質   | 掘削油        |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | ディーゼル      |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | エチルアルコール   |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | トランスミッション油 |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | 作動油        |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | 冷却剤        |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | 石油ベンジン     |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | 汗          |
|      | 耐薬品性 | 耐性         |
|      | 物質   | 高級ガソリン     |
|      | 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 水    |            |
| 耐薬品性 | 耐性   |            |
| 物質   | 紫外線  |            |
| 耐薬品性 | 不安定  |            |
| 物質   | オゾン  |            |
| 耐薬品性 | 不安定  |            |

## バージョン

|              |       |             |        |
|--------------|-------|-------------|--------|
| ケーブル取り入れ口サイズ | none  | 上部 / 底部 / 蓋 | カバー    |
| カバー          | カバー付き | 締めトルク       | 1.2 Nm |

## HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|              |               |              |            |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0             | ハウジング設計      | ハウジング上部カバー |
| ロックシステム設計    | 下側のサイドロッククランプ | 設計           | 標準         |
| 設置サイズ        | 7             | ケーブル導入口      | フード用       |
| 種別           | カバー           | クランプのバージョン   | サイドロッククランプ |
| シーリング        | NBR           | 色 (RAL)      | RAL 7035   |
| BG           | 7             | Moduplug®に最適 | いいえ        |

## 一般データ

|      |      |       |            |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

## 寸法

|          |       |           |       |
|----------|-------|-----------|-------|
| ケーブル導入口  | フード用  | 幅ハウジングC   | 56 mm |
| ハウジングの全長 | 82 mm | ハウジングBの高さ | 22 mm |

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 32A DMDQ 2QB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

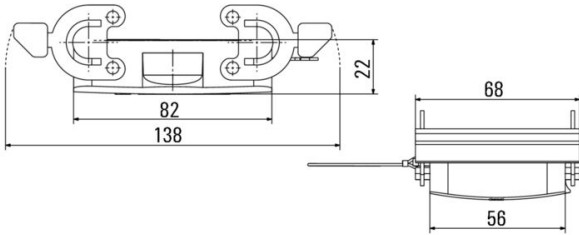

## HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HDC 32A TOBU 1PG21G        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1665790000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部              |
| GTIN (EAN) | 4008190422813              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 32A TOBU 1PG29G        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1665810000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部              |
| GTIN (EAN) | 4008190422837              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 32A TOBU 1M32G         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1787990000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部              |
| GTIN (EAN) | 4032248205431              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 32A TSBU 1PG21G        | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1665670000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4008190422691              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標          |
| 数量         | 1 ST                       | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21                      |
| 種別         | HDC 32A TSBU 1PG29G        | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1665690000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4008190422714              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標          |
| 数量         | 1 ST                       | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29                      |
| 種別         | HDC 32A TSBU 1M32G         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1787950000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4032248205394              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標          |
| 数量         | 1 ST                       | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32                       |
| 種別         | HDC 32A TSBU 1M25G         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1787960000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4032248205400              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標          |
| 数量         | 1 ST                       | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25                       |