

## KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

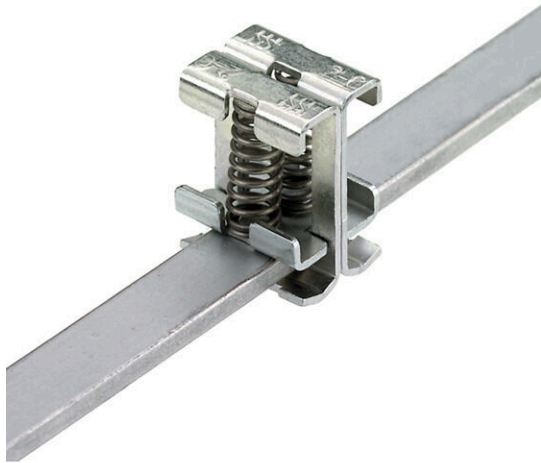

ワイドミュラーの幅広いKLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, シールド接続用の締付けヨーク, スチール
注文番号	<a href="#">1675350000</a>
種別	KLBUE 2X2-6
GTIN (EAN)	4008 190450083
数量	10 items

## KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	24 mm	奥行き (インチ)	0.9449 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
正味重量	9.9 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.039 kg CO2 eq.	

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	18 mm	接続方式	パネ接続
接続数	2	ケーブル直径、最大	6 mm
ケーブル直径、最小	2 mm	接続断面、撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	2 mm <sup>2</sup>		

## システム仕様

バージョン	シールド接続用	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	バスバー		

## 全般

設置アドバイス	バスバー	取り付けレール	バスバー
---------	------	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	15.00 mm
--------------	----------

## 材料データ

基本材質	スチール	色	銀色
UL 94 可燃性等級	None		

## 評価データ

定格断面	6 mm <sup>2</sup>
------	-------------------

## 追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	バスバー
爆発試験バージョン	はい		

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## バスバー




バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているため、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

## 一般注文データ

種別	SSCH 10X3X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	<a href="#">0348900000</a>	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	25 M	

## アクセサリ

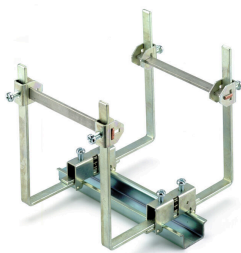

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。

## 一般注文データ

種別	WSH 1	バージョン
注文番号	<a href="#">1068700000</a>	アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 ST	
種別	WSH 5	バージョン
注文番号	<a href="#">1080100000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 ST	
種別	WSH 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1080200000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 ST	
種別	WSH 3/H/N	バージョン
注文番号	<a href="#">1715970000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 ST	