

HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG

 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, オス型, 導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
注文番号	1682340000
種別	HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG
GTIN (EAN)	4008190474072
数量	100 items

HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

直径

4.1 mm

正味重量

1.48 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス

2.5 mm

被覆剥き長さ、定格接続

7.5 mm

接続方式

クリンプ接続

バージョンインサート

CM 5

体積抵抗

$\leq 2 \text{ m}\Omega$

導体断面、最大

1 mm^2

導体断面、最小

0.75 mm^2

表面仕上

銀色

プラグイン回数

≥ 500

種別

オス型

基本材質

銅合金

生産方法

回転

接続配線の断面

$0.75 - 1 \text{ mm}^2$

接点の材質

銅合金

分類

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

図面



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	8 mm
1,50 mm ²	AWG 16	8 mm
2,50 mm ²	AWG 14	8 mm
4,00 mm ²	AWG 12	8 mm

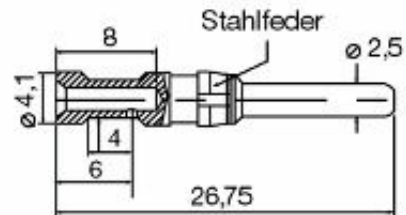

HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

種別	CTX CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	9018490000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm ² , 4mm ² , Wクリンプ
GTIN (EAN)	4008190884598	
数量	1 ST	
種別	CTIN CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	9205430000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm ² , 6mm ² , 4インデントク
GTIN (EAN)	4032248733446	リンプ
数量	1 ST	

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL CM 5	バージョン
注文番号	1866720000	ツール, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4032248437047	
数量	1 ST	