

**HDC-C-M5-BM1.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

**一般注文データ**

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | HDCコネクタ, クリップコンタクト, CM 5, メス型,導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金 |
| 注文番号       | <a href="#">1682370000</a>                          |
| 種別         | HDC-C-M5-BM1.5AG                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190474102                                       |
| 数量         | 100 items   |

**HDC-C-M5-BM1.5AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

**寸法と重量**

|    |        |      |        |
|----|--------|------|--------|
| 直径 | 4.1 mm | 正味重量 | 1.43 g |
|----|--------|------|--------|

**環境製品コンプライアンス**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況               | 準拠(免除あり)                             |
| RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

**一般データ**

|         |                           |             |                     |
|---------|---------------------------|-------------|---------------------|
| 接点直径、オス | 2.5 mm                    | 被覆剥き長さ、定格接続 | 7.5 mm              |
| 接続方式    | クリンプ接続                    | バージョンインサート  | CM 5                |
| 体積抵抗    | ≤2 mΩ                     | 導体断面、最大     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小 | 1.5 mm <sup>2</sup>       | 表面仕上        | 銀色                  |
| プラギング回数 | ≥ 500                     | 種別          | メス型                 |
| 基本材質    | 銅合金                       | 生産方法        | 回転                  |
| 接続配線の断面 | 1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> | 接点の材質       | 銅合金                 |

 
 
**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

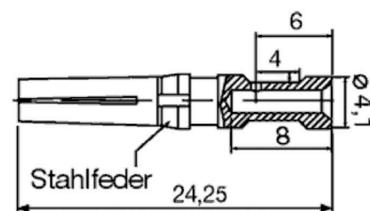
**HDC-C-M5-BM1.5AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

| Leiterquerschnitt           | Abisolierlänge |
|-----------------------------|----------------|
| 0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup> | AWG 18 8 mm    |
| 1,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 16 8 mm    |
| 2,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 14 8 mm    |
| 4,00 mm <sup>2</sup>        | AWG 12 8 mm    |



**HDC-C-M5-BM1.5AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**アクセサリ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Crimping tools****回転接点対応クリンプツール**

- ラチエットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | CTX CM 1.6/2.5             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">9018490000</a> | プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Wクリンプ   |
| GTIN (EAN) | 4008190884598              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | CTIN CM 1.6/2.5            | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">9205430000</a> | プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4インデントク |
| GTIN (EAN) | 4032248733446              | リング   |
| 数量         | 1 ST                       |   |

**接触解除ツール**

ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

**一般注文データ**

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 種別         | REMOVAL TOOL CM 5          | バージョン        |
| 注文番号       | <a href="#">1866720000</a> | ツール, 接点解除ツール |
| GTIN (EAN) | 4032248437047              |              |
| 数量         | 1 ST                       |              |