

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 20, メス型, 導体断面、最大: 0.2, パンチ加工, 銅合金
注文番号	1682430000
種別	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU
GTIN (EAN)	4008190859954
数量	500 items

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.22 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接点直径、オス	1 mm	被覆剥き長さ、定格接続	2.5 mm
接続方式	クリンプ接続	バージョンインサート	CM 20
体積抵抗	≤5 mΩ	導体断面、最大	0.2 mm ²
導体断面、最小	0.08 mm ²	表面仕上	ゴールド
プラグング回数	≥ 500	種別	メス型
基本材質	銅合金	生産方法	パンチ加工
接続配線の断面	0.08 - 0.2 mm ²	接点の材質	銅合金

分類


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

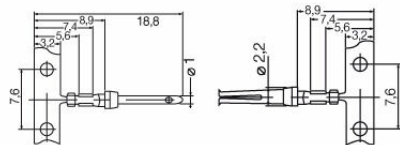

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
0,08 - 0,20 mm ² AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm ² AWG 24-20	2,5+0,5 mm

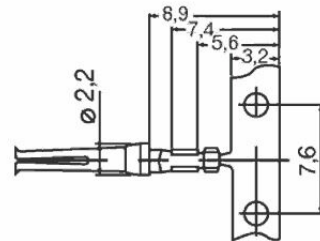

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008330000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	

... SUB-D 接点对応



SUB-D 接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF SUB-D	バージョン
注文番号	9013260000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190056896	
数量	1 ST	