


PAGETAB 20/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

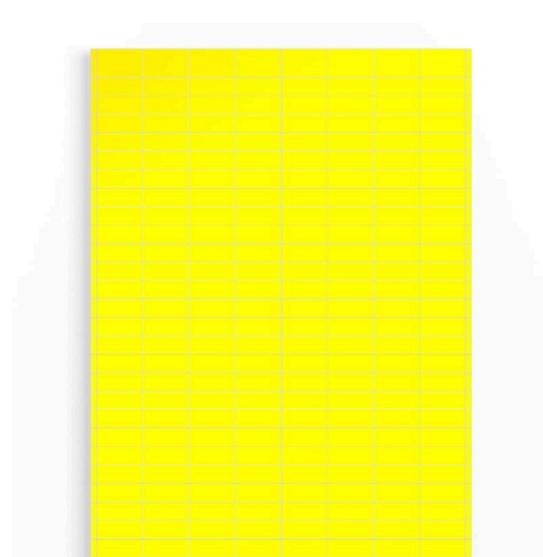

図に類似

PageTab は、シートフォームの織物ラベルです。8 x 20 バージョンを除き、すべてのラベルに黒枠が付いています。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 8 x 20 mm, 黄色
注文番号	1686180000
種別	PAGETAB 20/8
GTIN (EAN)	4008190492571
数量	25 items

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.7874 inch
正味重量	10.44 g		

温度

動作温度範囲	-29...93 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	永久アクリル共重合体
抵抗コード準拠の素材色	4
アーケごとの数	280
バージョン	自己接着型
幅	20 mm
動作温度範囲、最大	93 °C
動作温度範囲、最小	-29 °C
色	黄色
基本材質	アクリル被覆繊維ウェビング
印刷文字	非搭載
パッケージ単位当たりマーカー数	7000
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカー数 25
	組み合わせごとのマーカー数 280
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = 280 Device markers
動作温度範囲	-29...93 °C
インプリント	中立

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

PAGETAB 20/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

