
PAGETAB 56/22



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

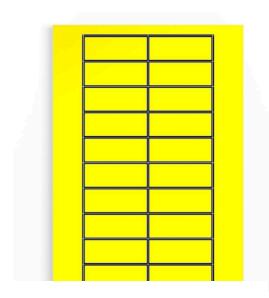





図に類似

PageTab は、シートフォームの織物ラベルです。8 x 20 バージョンを除き、すべてのラベルに黒枠が付いています。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 22 x 56 mm, 黄色
注文番号	<u>1686210000</u>
種別	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008190492649
数量	25 items

カタログステータス / 図面 1

PAGETAB 56/22



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	40	_
7 .	三ツ	J
/ = \	mar.	٠,

ROHS

寸法と重量			
深さ	0.08 mm	奥行き(インチ)	0.0031 inch
高さ	22 mm	 高さ(インチ)	0.8661 inch
幅	56 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	2.2047 inch
正味重量	11.24 g		

温度

動作温度範囲 -29...93 ℃

適合

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
ווטווט אַן וויין נאַ	十茂(元休なり)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	永久アクリル共重合体	
抵抗コード準拠の素材色	4	
アークごとの数	24	
バージョン	自己接着型	
幅	56 mm	
動作温度範囲、最大	93 ℃	
動作温度範囲、最小	-29 °C	
色	黄色	
基本材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	600	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカー数	25
	組み合わせごとのマーカー数	24
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = 24 Device markers	
動作温度範囲	-2993 °C	
インプリント	中立	

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

カタログステータス / 図面 2



PAGETAB 56/22

図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

