

## PAGETAB 60/35


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

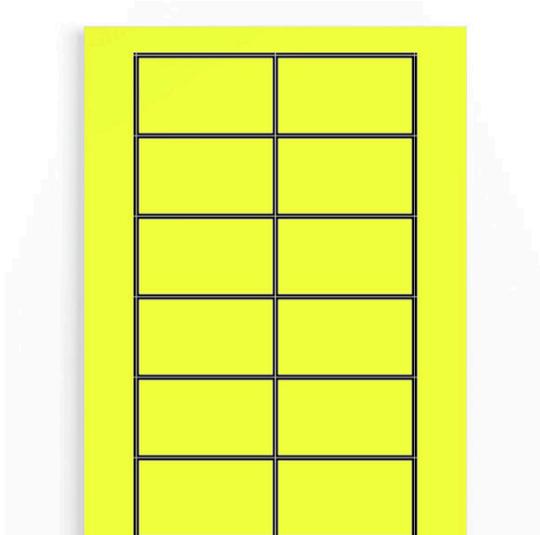

図に類似

PageTab は、シートフォームの織物ラベルです。8 x 20バージョンを除き、すべてのラベルに黒枠が付いています。

## 一般注文データ

バージョン	デバイスマーカ、デバイスマーカ、35 x 60 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">1686220000</a>
種別	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008190492656
数量	25 items

## 技術データ

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.3622 inch
正味重量	8.88 g		

## 温度

動作温度範囲	-29...93 °C
--------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	永久アクリル共重合体	
抵抗コード準拠の素材色	4	
アークごとの数	16	
バージョン	自己接着型	
幅	60 mm	
動作温度範囲、最大	93 °C	
動作温度範囲、最小	-29 °C	
色	黄色	
基本材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	400	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカー数	25
	組み合わせごとのマーカー数	16
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = 16 Device markers	
動作温度範囲	-29...93 °C	
インプリント	中立	

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

図面

