

PAGETAB 60/35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

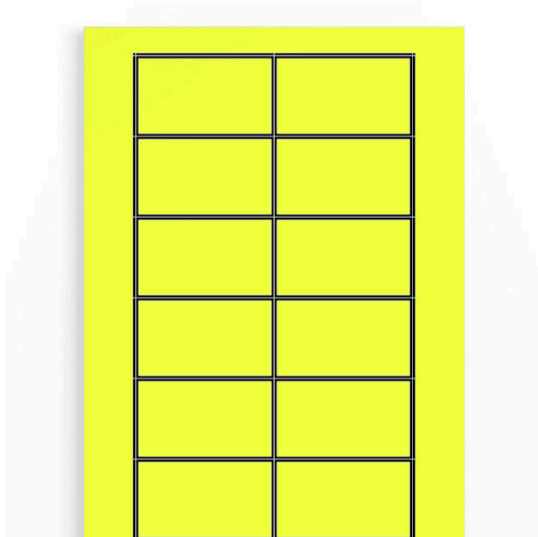

図に類似

PageTab は、シートフォームの織物ラベルです。8 x 20バージョンを除き、すべてのラベルに黒枠が付いています。

一般注文データ

バージョン	デバيسマーカー, デバيسマーカー, 35 x 60 mm, 黄色
注文番号	1686220000
種別	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008190492656
数量	25 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.3622 inch
正味重量	8.88 g		

温度

動作温度範囲 -29...93 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	永久アクリル共重合体		
抵抗コード準拠の素材色	4		
アークごとの数	16		
バージョン	自己接着型		
幅	60 mm		
動作温度範囲、最大	93 °C		
動作温度範囲、最小	-29 °C		
色	黄色		
基本材質	アクリル被覆繊維ウエビング		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカース数	400		
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベル・シート	
	パッケージ単位当たりマーカース数	25	
	組み合わせごとのマーカース数	16	
組み合わせごとのマーカース数	1 Label sheet = 16 Device markers		
動作温度範囲	-29...93 °C		
インプリント	中立		

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

図面

