
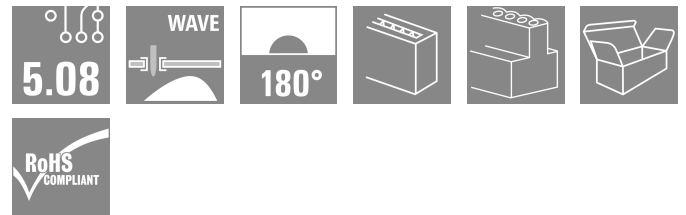


BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

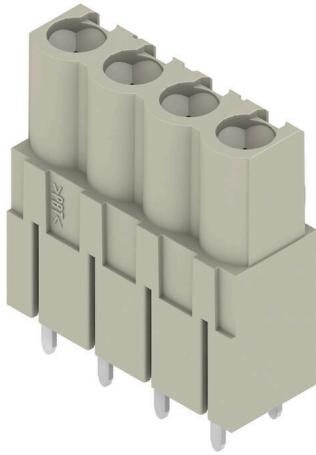

プリント基板用メス型ヘッダはんだピン長は、フローはんだ付けに適しています。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型ヘッダ、閉側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 4、180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、銅メッキ、ペブルグレー、箱
注文番号	1687580000
種別	BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX
GTIN (EAN)	4008190853662
数量	90 items
製品データ	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
パッケージ	箱

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

寸法と重量

正味重量	4.34 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - BL/SL 5.08シリーズ	接続方式	基板接続
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (mm) (P)	5.08 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.200 "	外向きエルボ	180°
極数	4	極当たりソルダーピン数	2
ソルダーピン長 (l)	3.2 mm	ソルダーピン長 公差	+0.1 / -0.3 mm
はんだピン寸法	0.4 x 1.00 mm	ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.3 mm
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	L1 (mm)	15.24 mm
L1 (インチ)	0.600 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	バックアップ ハンドタッチセーフ
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP20接続	保護度合い	IP20
体積抵抗	≤5 mΩ	コーディング可能	はい
プラグイン回数	25	差し込み力 / 極、最大	5 N
引張強度/極、最大	5 N		

材料データ

絶縁材	PBT GF	色	ペブルグレー
カラーチャート (類似)	RAL 7032	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 200	絶縁抵抗	108 Ω
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	錫メッキ
はんだ接続の層構造	4...6 μm Sn hot-dip tinned	プラグ接点の層構造	4...6 μm Sn hot-dip tinned
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	100 °C

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	23 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	16 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	20 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	14 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	320 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	250 V

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 V
汚染度 II/2
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV
汚染度 III/3

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV
汚染度 III/2
短時間耐電流抵抗 3 x 1sで120 A

CSAに準拠した公称データ

試験制度 (CSA)	CSA	証明書番号 (CSA)	200039-1121690
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	15 A	定格電流 (グループ D/CSA 使用)	10 A
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

UL 1059に準拠した公称データ

試験制度 (UR)	UR	証明書番号 (UR)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	15 A	定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	10 A
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	350.00 mm
VPE幅	135.00 mm	VPEの高さ	30.00 mm

重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行われ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> Additional variants on request Gold-plated contact surfaces on request Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. P on drawing = pitch Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		


BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面

製品イメージ

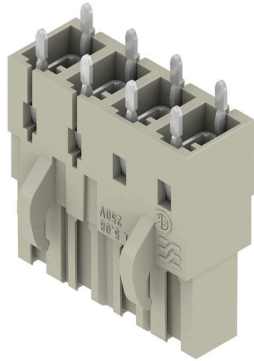

寸法図

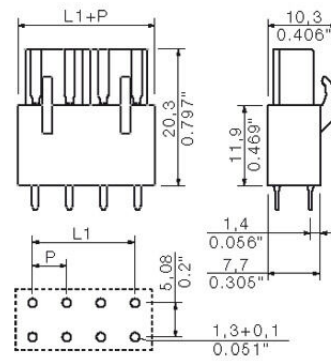

使用例



BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロックングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロックングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドüミューラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。

利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

一般注文データ

種別	BLZ/SL KO BK BX	バージョン
注文番号	1545710000	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ,
GTIN (EAN)	4008190087142	黒色, 極数: 1
数量	50 ST	
種別	BLZ/SL KO OR BX	バージョン
注文番号	1573010000	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ,
GTIN (EAN)	4008190048396	橙色, 極数: 1
数量	100 ST	


BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLS 5.08/180B

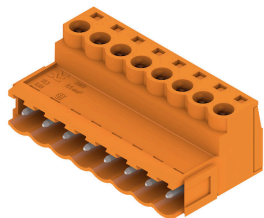

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	1627260000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190199777	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	84 ST	

SL 5.08/135B




135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/135B 4.5SN B...	バージョン
注文番号	1635520000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190263959	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 135°, ソルダ
数量	100 ST	ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SLS 5.08/180B

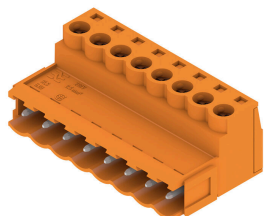

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180B SN BK ...	バージョン
注文番号	1645250000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190284466	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	84 ST	


BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL 5.00/90B

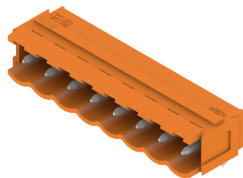


90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90B 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	1647580000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のアダプター, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190289416	
数量	100 ST	

SLZF 5.08/90B

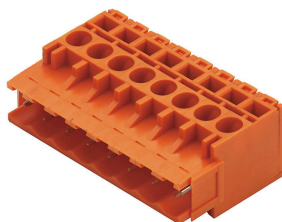

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/90B SN OR ...	バージョン
注文番号	1673570000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
GTIN (EAN)	4008190435288	
数量	100 ST	

SLZF 5.08/270B



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/270B SN OR...	バージョン
注文番号	1706160000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 270°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
GTIN (EAN)	4032248119721	
数量	100 ST	


BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SLZF 5.08/180B

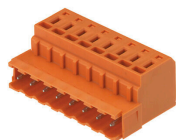


テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180B SN OR...	バージョン
注文番号	1710230000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190319540	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	
種別	SLZF 5.08/04/180B SN BK...	バージョン
注文番号	1710460000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190319779	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SL 5.08/90B

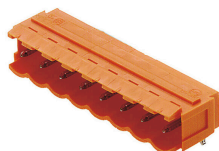

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN GY...	バージョン
注文番号	1510500000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, ペブルグレー, 箱
GTIN (EAN)	4008190286996	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN BK...	バージョン
注文番号	1510510000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190477660	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	1510550000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190292133	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1510560000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190046842	
数量	100 ST	

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN BL...	バージョン
注文番号	1510580000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 青色, 箱
GTIN (EAN)	4008190287054	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1515110000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190171490	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	1515160000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190181093	
数量	100 ST	

SL 5.08/180B



直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN G...	バージョン
注文番号	1519700000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, ベブルグレー, 箱
GTIN (EAN)	4008190298227	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN B...	バージョン
注文番号	1519710000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190298210	
数量	84 ST	
種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN D...	バージョン
注文番号	1519750000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190291334	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1519760000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190098483	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180B 4.5SN B...	バージョン
注文番号	1524310000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190034030	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	1524360000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190068950	
数量	100 ST	


BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

対応

www.weidmueller.com

SL 5.00/90B

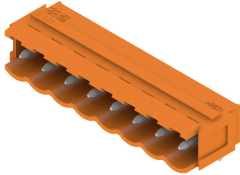

90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1580880000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダープイン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190044060	
数量	100 ST	
種別	SL 5.00/04/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1596150000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダープイン長 (I): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190084806	
数量	100 ST	

SL 5.08/135B



135の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/135B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1605550000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 135°, ソルダープイン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190051693	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/135B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	1606010000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 135°, ソルダープイン長 (I): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190042141	
数量	100 ST	


BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLT 5.08B

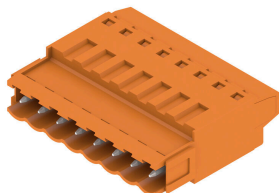

TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLT 5.08/04/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	1611730000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190192617	180°, TOP接続, クランプ範囲、最大: 2.5 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SLDV-THR 5.08/180FLF



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180FLF...	バージョン
注文番号	1829030000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ/はんだフランジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4032248335725	
数量	36 ST	

SLDV-THR 5.08/180F



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180F 3...	バージョン
注文番号	1828790000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4032248335473	
数量	36 ST	

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180F Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180F 1...	バージョン
注文番号	1830100000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248336210	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm,
数量	60 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

SLDV-THR 5.08/180F




高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180F 1...	バージョン
注文番号	1828910000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248335602	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm,
数量	36 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

SLDV-THR 5.08/180FLF

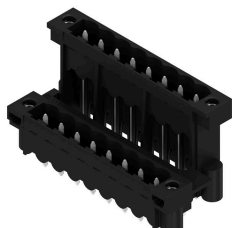

高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180FLF...	バージョン
注文番号	1829150000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ/はん
GTIN (EAN)	4032248335848	だフランジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピ
数量	36 ST	ン長 (l): 1.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08HC/90F Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90F 3...	バージョン
注文番号	1837650000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248347469	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	60 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	バージョン
注文番号	1838460000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248348527	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180F Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180F 3...	バージョン
注文番号	1837870000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248347681	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	60 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.00HC/90LF Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/04/90LF 3...	バージョン
注文番号	1840370000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248351213	THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SLS 5.08/180FI

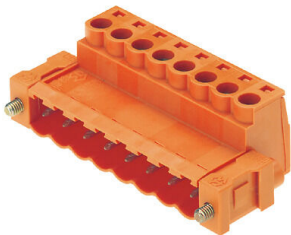

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180FI SN OR...	バージョン
注文番号	1846230000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362516	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	60 ST	

SLZF 5.08/180FI



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180FI SN O...	バージョン
注文番号	1846530000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362837	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLS 5.08/180F



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180F SN OR ...	バージョン
注文番号	1846380000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362080	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	60 ST	

SLZF 5.08/180F



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180F SN OR...	バージョン
注文番号	1846950000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248363124	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SLS 5.08TB RF15



クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180TB RF15 ...	バージョン
注文番号	1846050000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362332	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	20 ST	

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLS 5.08TB KF35



クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180TB KF SN...	バージョン
注文番号	1846130000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362417	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², 箱
数量	20 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/04/90LF 1...	バージョン
注文番号	1797770000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248239771	THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 1...	バージョン
注文番号	1775254001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248167807	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	バージョン
注文番号	1776382001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248159161	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	バージョン
注文番号	1776384001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248163502	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	250 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 1...	バージョン
注文番号	1775252001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248157235	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3...	バージョン
注文番号	1780430000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248165759	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SL 5.00/90

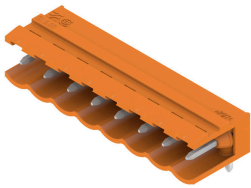

90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	1626010000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190197315	付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッ
数量	100 ST	キ, 黒色, 箱

SLS 5.08/180 SN



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180 SN OR BX	バージョン
注文番号	1627110000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190199623	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	90 ST	

SLS 5.08/180T SN

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180T SN OR ...	バージョン
注文番号	1627390000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190199906	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	90 ST	

SLDF 5.08

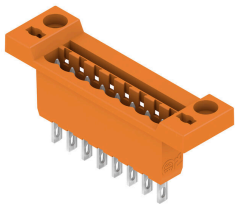

オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

一般注文データ

種別	SLDF 5.08 L/F 4 SN BK BX	バージョン
注文番号	1635760000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190264192	4, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	42 ST	

SLS 5.08/180 SN



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180 SN BK BX	バージョン
注文番号	1644940000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190284152	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	90 ST	

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL 5.00/90



90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90 3.2SN GY ...	バージョン
注文番号	1669340000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190428709	付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, ペブルグレー, 箱
数量	100 ST	

SLZF 5.08/90




テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/90 SN OR BX	バージョン
注文番号	1673110000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190434823	90°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲, 最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SLZF 5.08/180

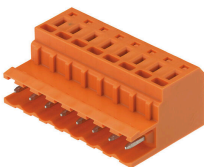

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	1709390000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190395902	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲, 最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	SLZF 5.08/04/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	1709620000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190318925	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SL 5.08/90




90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/90 3.2SN BK ...	バージョン
注文番号	1508210000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190162528	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 3.2SN DKG...	バージョン
注文番号	1508250000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190104856	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	1508260000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190021207	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	1512810000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190065829	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 4.5SN OR ...	バージョン
注文番号	1512860000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190031992	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	

SL 5.08/180

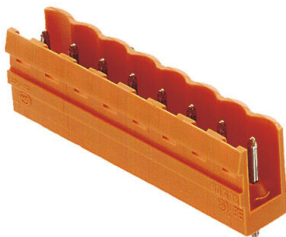

直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/180 3.2SN BK...	バージョン
注文番号	1517410000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190192983	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	1517450000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190044497	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1517460000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190042011	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1522010000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190291549	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (I): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	1522060000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190185084	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (I): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	

SL 5.00/90

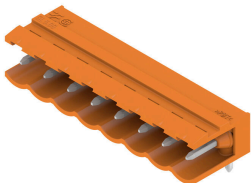


90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	1571150000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190107314	付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	

SLDF 5.08

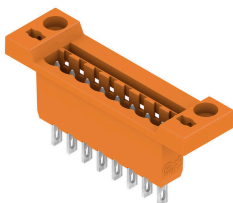

オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

種別	SLDF 5.08 L/F 4 SN OR BX	バージョン
注文番号	1599150000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190133627	4, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	42 ST	

SLD 5.08/90G

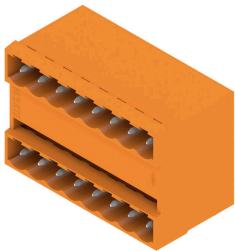


平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SLD 5.08/08/90G 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1601810000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190105105	付け接続, 5.08 mm, 極数: 8, 90°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ
数量	50 ST	キ, 橙色, 箱

SLD 5.08/180G

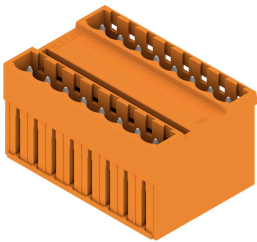

平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SLD 5.08/08/180G 3.2SN ...	バージョン
注文番号	1602410000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190000608	付け接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ
数量	50 ST	キ, 橙色, 箱

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL 5.08/135




135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/135 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1603080000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190164997	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 135°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メツ
数量	100 ST	キ, 橙色, 箱

SL-SMT 5.08/180G Box

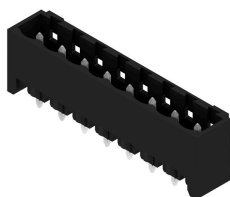


箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180G 3...	バージョン
注文番号	1838230000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348299	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180 Box

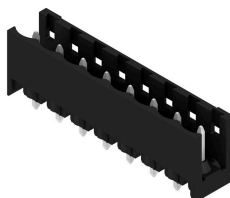

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180 3...	バージョン
注文番号	1838000000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348060	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90G 3...	バージョン
注文番号	1780200000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165520	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08HC/90 Tape




高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5...	バージョン
注文番号	1774784001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167678	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08/180G Tape

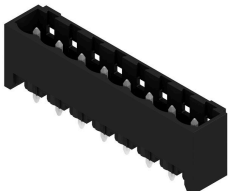

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180G 1...	バージョン
注文番号	1775944001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248160129	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	250 ST	メッキ, 黒色, Tape


BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180G Box

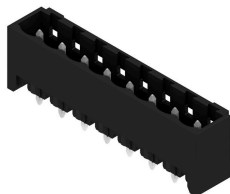


箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180G 1...	バージョン
注文番号	1775942001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248158935	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180 Tape

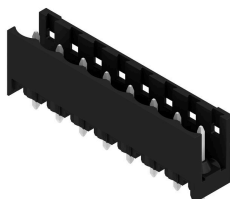

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180 1....	バージョン
注文番号	1775594001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248159505	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	250 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90G Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90G 1....	バージョン
注文番号	1775024001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167746	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90G 1...	バージョン
注文番号	1775022001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248156085	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08HC/90 Box




高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5...	バージョン
注文番号	1774782001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248155811	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180 Box

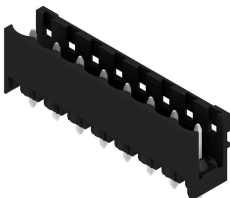

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180 1...	バージョン
注文番号	1775592001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248157563	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08HC/90 Box



高耐熱性、90°角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90 3.2...	バージョン
注文番号	1779970000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165292	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱