

## MF-WO 12/5 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

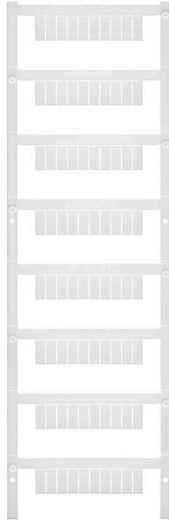

図に類似

MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカースystemです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカースystemは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカースystemを使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカースystemで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカースystem
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカースystem
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカースystemを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | MultiFit, 端子マーカースystem, 12 x 5 mm, ピッチ (mm)<br>(P): 5.00 ウェルツ, 顧客の仕様に準拠 |
| 注文番号       | <a href="#">1692280000</a>  |
| 種別         | MF-WO 12/5 MC SDR   |
| GTIN (EAN) | 4008190864880   |
| 数量         | 80 items  |

## MF-WO 12/5 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |          |             |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ   | 12 mm  | 高さ (インチ) | 0.4724 inch |
| 幅    | 5 mm   | 幅 (インチ)  | 0.1968 inch |
| 正味重量 | 0.22 g |          |             |

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                   |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません     |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.005 kg CO2 eq. |

## 一般データ

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 印刷の配置           | 水平および垂直                       |
| 印刷方法            | MCレーザー                        |
| 幅               | 5 mm                          |
| UL 94 可燃性等級     | V-2                           |
| 動作温度範囲、最大       | 100 °C                        |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C                        |
| 色               | 顧客の仕様に準拠                      |
| ハロゲン            | いいえ                           |
| 基本材質            | ポリアミド66                       |
| 印刷色             | 黒色                            |
| 印刷文字            | M-Print PRO Fileを要求           |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard              |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 MultiCard = Terminal marker |
| 動作温度範囲          | -40...100 °C                  |
| 用途/製造元          | ウエルツ                          |


## コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P) 5.00 mm

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

図面

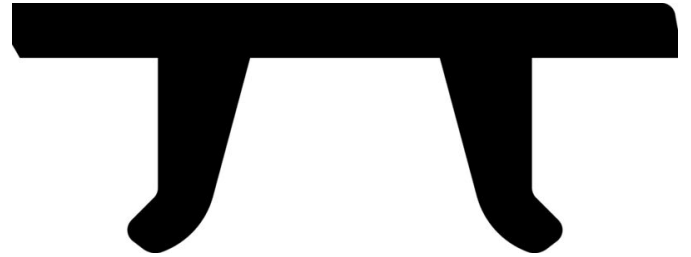

図面