

HDC-C-M3-SM1.5AG

 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, オス型, 導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
注文番号	1698120000
種別	HDC-C-M3-SM1.5AG
GTIN (EAN)	4008190885038
数量	100 items

HDC-C-M3-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

直径	6.1 mm	正味重量	3.48 g
----	--------	------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス	3.6 mm	被覆剥き長さ、定格接続	10 mm
接続方式	クリンプ接続	バージョンインサート	CM 3
体積抵抗	≤1 mΩ	導体断面、最大	1.5 mm ²
導体断面、最小	1.5 mm ²	表面仕上	銀色
プラグング回数	≥ 500	種別	オス型
基本材質	銅合金	生産方法	回転
接続配線の断面	1.5 - 1.5 mm ²	接点の材質	銅合金

分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M3-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

図面



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm

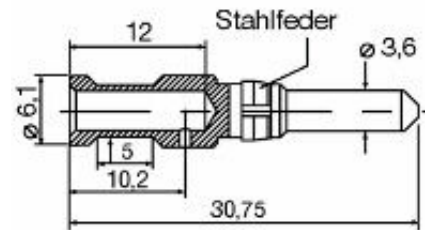

HDC-C-M3-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

種別	CTIN CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	9205430000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm ² , 6mm ² , 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248733446	
数量	1 ST	

種別	CTIN CM 3.6	バージョン
注文番号	9205440000	接点对応圧着ツール, 1.5mm ² , 10mm ² , 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248734146	
数量	1 ST	

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL CM 3	バージョン
注文番号	1866710000	ツール, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4032248437030	
数量	1 ST	