


## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

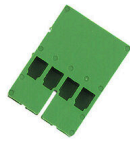

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, プラグインコネクタ, 定格断面: 1.5 mm <sup>2</sup> , プラグイン接続, 緑色, プラグ, 直接実装
注文番号	<a href="#">1698200000</a>
種別	STGH 4 ZRV1.5/PE GN
GTIN (EAN)	4008190886431
数量	50 items

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.9055 inch
高さ	16.8 mm	高さ (インチ)	0.6614 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	1.06 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方向	傾斜/角度のついた	被覆剥き長さ	4 mm
接続方式	プラグイン接続	接続数	4
クランプ範囲、最大	1 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
刃寸法	0.6 x 3.5 mm	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最大	1 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		

## システム仕様

バージョン	プラグハウジング, 閉鎖状態	エンドカバープレートの要求	いいえ
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	4
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	はい

## 全般

極数	4	設置アドバイス	プラグ, 直接実装
標準	IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984		

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	緑色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 評価データ

定格断面	1.5 mm <sup>2</sup>	定格電圧	63 V
定格 DC 電圧	63 V	公称電流	4 A

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

標準	IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.83 mΩ
定格インパルス耐電圧	1.5 kV	隣接端子への定格インパルス耐圧	1.5 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.56 W	汚染度	3

## 追加の技術データ

設置アドバイス	プラグ, 直接実装	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	接続されている		

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ... Weidmüller DFF および ZRV 接点对応




- 屈曲 / パンチ加工済み接点对応クリンプツール
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
  - 操作が不正確な場合のオプション許可
  - 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

種別	HTF DFF	バージョン
注文番号	<a href="#">9014140000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Bクリンプ
GTIN (EAN)	4008190297305	
数量	1 ST	
種別	HTF ZRV	バージョン
注文番号	<a href="#">9014840000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.2mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190949969	
数量	1 ST	

## マーカホルダー

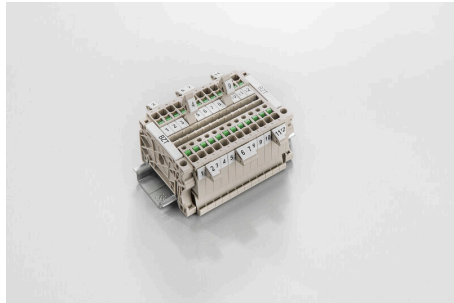

マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	ERWZ ZRV1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1705350000</a>	ツール, 解除ツール
GTIN (EAN)	4008190320386	
数量	1 ST	