


KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

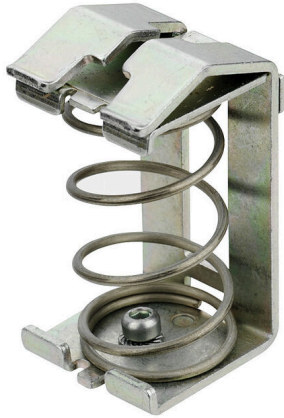

ワイドミュラーの幅広いKLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, シールド接続用の締付けヨーク, スチール
注文番号	1718341001
種別	KLBUE 15-32 SC
GTIN (EAN)	4032248032310
数量	10 items

KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	63.9 mm	奥行き (インチ)	2.5157 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	33.25 mm	幅 (インチ)	1.3091 inch
正味重量	76.71 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.227 kg CO2 eq.	

クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	32 mm	接続方式	パネ接続
接続数	1	ケーブル直径、最大	32 mm
ケーブル直径、最小	15 mm	接続断面、燃線、最大	32 mm ²
接続断面、燃線、最小	15 mm ²		

システム仕様

バージョン	シールド接続用	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	取り付けプレート		

全般

設置アドバイス	直接実装	取り付けレール	取り付けプレート
---------	------	---------	----------

寸法

ねじ山長さ	4.8 mm	ピッチ (mm) (P)	36.00 mm
-------	--------	--------------	----------

材料データ

基本材質	スチール	色	銀色
UL 94 可燃性等級	None		

評価データ

定格断面	32 mm ²		
------	--------------------	--	--

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	BTWZ KLBUE	バージョン
注文番号	1742630000	ツール, 操作ツール
GTIN (EAN)	4008190980764	
数量	1 ST	