



図に類似



TM スリーブはハロゲンを含まず、汚染物質もほとんど含みません。スリーブには、TM-I 12 または TM-I 18 タグが付属しています。ケーブルやラインの幅広いアプリケーションに対応しています。このシステムは、特に交通技術において価値があることが証明されています。スリムな設計により、導体にしっかりと固定されます。

- ハロゲンフリー
- スリムな設計により、導体にしっかりと固定されます
- ケーブルストラップ取り付け対応 TMX 18 (幅 3.6 mm)

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | TM, ソケット x 5.4 mm, ポリエチレンLD, 色: 透明, 導体外径: 1.8 - 2.5 mm |
| 注文番号 | 1719780000 |
| 種別 | TM 1/12 HF/HB |
| GTIN (EAN) | 4008190353131 |
| 数量 | 1000 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 6.4 mm | 奥行き (インチ) | 0.252 inch |
| 高さ | 12 mm | 高さ (インチ) | 0.4724 inch |
| 幅 | 5.4 mm | 幅 (インチ) | 0.2126 inch |
| 正味重量 | 0.16 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...80 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.001 kg CO2 eq. |

一般データ

| | | | |
|-------------|--------|-----------|-------------|
| 印刷種別 | ニュートラル | 幅 | 5.4 mm |
| UL 94 可燃性等級 | HB | 動作温度範囲、最大 | 80 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | 色 | 透明 |
| ハロゲン | いいえ | 基本材質 | ポリエチレンLD |
| 推奨業種 | 輸送, 機械 | 動作温度範囲 | -40...80 °C |

導体およびケーブルマーカ


| | | | |
|---------|---------------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体断面、最大 | 1.5 mm ² |
| 導体断面、最小 | 0.5 mm ² | 導体外径、最大 | 2.5 mm |
| 導体外径、最小 | 1.8 mm | 導体外径 | 1.8 - 2.5 mm |
| 接続配線の断面 | 0.5 - 1.5 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

アクセサリ

カスタム印刷

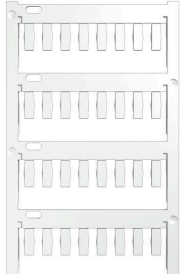

TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTIペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLITスリーブに関連したP-InkまたはSTIペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPROまたはM-PrintPRO Online (インストール未実施)のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | TM-I 12 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1718420000 | TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 顧客の仕様に準拠 |
| GTIN (EAN) | 4008190348991 | |
| 数量 | 64 ST | |