


## ESG 8/17 SCHS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

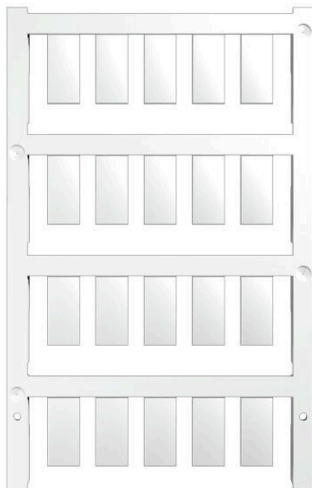

図に類似

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカ―です。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカ―を付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ESG, デバイスマーカ― x 17 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能 |
| 注文番号       | <a href="#">1720610000</a>                   |
| 種別         | ESG 8/17 SCHS MC NE WS                       |
| GTIN (EAN) | 4008190362287                                |
| 数量         | 200 items                                    |

## ESG 8/17 SCHS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.0315 inch |
| 高さ   | 8 mm   | 高さ (インチ)  | 0.315 inch  |
| 幅    | 17 mm  | 幅 (インチ)   | 0.6693 inch |
| 正味重量 | 0.51 g |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                   |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません     |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.003 kg CO2 eq. |

## 一般データ

|                 |   |
|-----------------|---|
| 抵抗コード準拠の素材色     | 9   |
| バージョン           | プラグ接続可能   |
| 幅               | 17 mm   |
| UL 94 可燃性等級     | V-2   |
| 動作温度範囲、最大       | 100 °C  |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C  |
| 色               | 白色  |
| ハロゲン            | いいえ   |
| 基本材質            | PA 66   |
| 印刷文字            | 非搭載   |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard  |
| 互換性を有するプリンター    | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 MultiCard = Device markers  |
| 動作温度範囲          | -40...100 °C  |
| 用途/製造元          | タグレールSchS2  |

## 装置マーカー

ハロゲン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

図面



## ESG 8/17 SCHS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ



## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SCHS2 K                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1720600000</a> | デバイスマーカー, アクセサリ x 8 mm, PVC, 色: 黒色, 自己接着型          |
| GTIN (EAN) | 4008190362270              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | SCHS2                      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0337400000</a> | デバイスマーカー, アクセサリ, 1000 x 8 mm, PVC, 色: 黒色, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248396047              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |