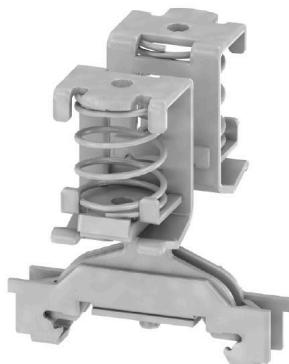


**BS 35II KLBUE3-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

ワイドミュラーの幅広い KLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

**一般注文データ**

バージョン	クランピングヨーク, 固定セット, スチール
注文番号	<a href="#">1723810000</a>
種別	BS 35II KLBUE3-8
GTIN (EAN)	4008190377007
数量	10 items

**BS 35II KLBUE3-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	36.5 mm	奥行き (インチ)	1.437 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
直径	3 mm	正味重量	56.54 g

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**クランプ用コンダクタ (定格接続)**

ケーブル直径、最大	8 mm	ケーブル直径、最小	3 mm
-----------	------	-----------	------

**システム仕様**

バージョン	クランピングヨーク
-------	-----------

**寸法**

直径	3 mm
----	------

**材料データ**

基本材質	スチール	色	銀色
------	------	---	----

**追加の技術データ**

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	はい
------	------	-----------	----

**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		