

HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CM4 モジュールは、確立されたテンションランプ接続を特長とします。接点の箇所はスクリュードライバーで開ることができます。スクリュードライバーを取り出す時に、配線を挿入し、接触チャンバを閉じます。特別ツールを必要とせずに、セキュリティ保護された接続を迅速に確立できます。

モジュールを取り外すには、接点解除ツールを使用できます。

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------|
| バージョン | HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール |
| 注文番号 | 1730120000 |
| 種別 | HDC-CM-4SZF AG |
| GTIN (EAN) | 4008190384678 |
| 数量 | 10 items |

HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (UR) E92202

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 34 mm | 奥行き (インチ) | 1.3386 inch |
| 高さ | 25.4 mm | 高さ (インチ) | 1 inch |
| 幅 | 11.4 mm | 幅 (インチ) | 0.4488 inch |
| 長さ | 34 mm | 長さ (インチ) | 1.3386 inch |
| 正味重量 | 15 g | | |

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級 V-0 色 ベージュ

一般データ

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 極数 | 4 | 接続方式 | 耐張クランプ接続 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 体積抵抗 | 1.5 mΩ |
| 色 | ベージュ | 絶縁抵抗 | 1012 Ω |
| プラグイン回数 | ≥ 500 | 種別 | ピン |
| サージ電圧カテゴリ | III | 汚染度 | 3 |
| 基本材質 | ポリカーボネート、ガラス繊維強化 | シリーズ | ConCept モジュール |
| 定格電圧 (DIN EN 61984) | 400 V | 定格インパルス電圧 (DIN EN 61984) | 6 kV |
| 定格電流 (DIN EN 61984) | 14 A | ハロゲン不使用 | false |
| DIN EN 45545-2準拠の低排煙性 | はい | | |

寸法

| | | | |
|--------|---------|--------|-------|
| 幅 | 11.4 mm | ベースの全長 | 34 mm |
| プラグの高さ | 25.4 mm | | |

接続データPE

接続種別 PE モジュールフレームによるネジ接続

バージョン

| | | | |
|----------------|----------|-------------|--------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 14 | 被覆剥き長さ、定格接続 | 10 mm |
| 接続方式 | 耐張クランプ接続 | 体積抵抗 | 1.5 mΩ |

作成日 11.03.2026 07:48:14 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


技術データ

| | | | |
|---------------|---------------------|---------|----------------------|
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 20 | 導体断面、最大 | 2.5 mm ² |
| 導体断面、最小 | 0.5 mm ² | 基本材質 | ポリカーボネート、ガラス 繊維強化 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

図面

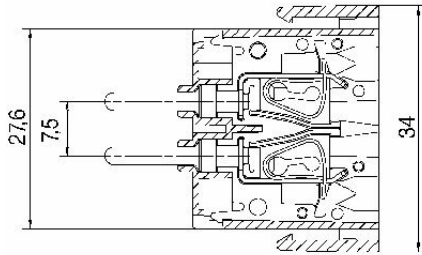

HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 種別 | HDC-DW-MOD | バージョン | |
| 注文番号 | 1688200000 | ツールその他, 接点解除ツール | |
| GTIN (EAN) | 4008190857189 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| 種別 | SDS 0.6X3.5X100 | バージョン | |
| 注文番号 | 9008330000 | スクリュードライバ, スクリュードライバ | |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | | |
| 数量 | 1 ST | | |