

HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CM4 モジュールは、確立されたテンションランプ接続を特長とします。接点の箇所はスクリュードライバーで開ることができます。スクリュードライバーを取り出す時に、配線を挿入し、接触チャンバを閉じます。特別ツールを必要とせずに、セキュリティ保護された接続を迅速に確立できます。

モジュールを取り外すには、接点解除ツールを使用できます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール
注文番号	1730130000
種別	HDC-CM-4BZF AG
GTIN (EAN)	4008190384685
数量	10 items

HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E92202

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	40.4 mm	高さ (インチ)	1.5905 inch
幅	11.4 mm	幅 (インチ)	0.4488 inch
長さ	34 mm	長さ (インチ)	1.3386 inch
正味重量	15.14 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級	V-0	色	ベージュ
-------------	-----	---	------

一般データ

極数	4	接続方式	耐張クランプ接続
UL 94 可燃性等級	V-0	体積抵抗	1.5 mΩ
色	ベージュ	絶縁抵抗	1012 Ω
プラグイン回数	≥ 500	種別	メス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化	シリーズ	ConCept モジュール
定格電圧 (DIN EN 61984)	400 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	6 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	14 A	ハロゲン不使用	false
DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい		

寸法

幅	11.4 mm	ベースの全長	34 mm
ソケットの高さ	40.4 mm		

接続データPE

接続種別 PE	モジュールフレームによるネジ接続
---------	------------------

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14	被覆剥き長さ、定格接続	10 mm
接続方式	耐張クランプ接続	体積抵抗	1.5 mΩ

作成日 19.03.2026 08:21:06 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

配線接続断面 AWG、最小	AWG 20	導体断面、最大	2.5 mm ²
導体断面、最小	0.5 mm ²	基本材質	ポリカーボネート、ガラス 繊維強化

分類


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

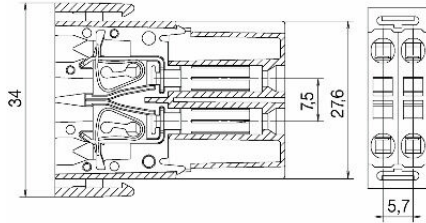

HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	HDC-DW-MOD	バージョン	
注文番号	1688200000	ツールその他, 接点解除ツール	
GTIN (EAN)	4008190857189		
数量	1 ST		

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン	
注文番号	9008330000	スクリュードライバー, スクリュードライバー	
GTIN (EAN)	4032248056286		
数量	1 ST		