


DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

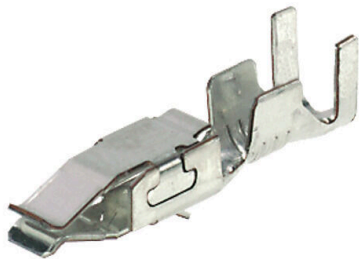

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	クリンプ接点 (端子)
注文番号	1730290000
種別	DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND
GTIN (EAN)	4008190386733
数量	6500 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	DFFC .5-1.0 ZRV1.5

DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.47 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
動作温度	130 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	6 mm	接続方式	クリップコンタクト
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	1 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	1 mm ²

全般

表面仕上 錫メッキ

材料データ

基本材質	Wemid	表面仕上	錫メッキ
UL 94 可燃性等級	V-0		

分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		