


## ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

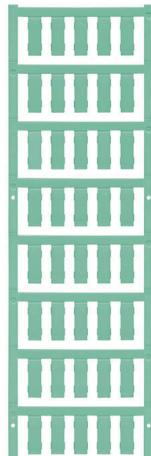

ESG は、多くの有名電気機器で使用されています。MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens, ABB, Beckhoffなどのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- ・総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- ・例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マークを付けます：
- ・仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: ターコイズ, ブラグ接続可能
注文番号	<a href="#">1736181696</a>
種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU
GTIN (EAN)	4008190985967
数量	200 items

**ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.8 mm	奥行き (インチ)	0.0315 inch
高さ	7 mm	高さ (インチ)	0.2756 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.7874 inch
正味重量	0.52 g		

**温度**

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.003 kg CO2 eq.

**一般データ**

アーケごとの数	40
バージョン	プラグ接続可能
幅	20 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	ターコイズ
ハロゲン	いいえ
基本材質	PA 66
印刷文字	非搭載
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
互換性を有するプリンター	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Device markers
動作温度範囲	-40...100 °C
用途/製造元	シーメンスシリウス3R
ロールあたりの数	40

**装置マーカー**

ハロゲン	いいえ
------	-----

**分類**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****一般注文データ**

種別	SCHS3 K	バージョン
注文番号	<a href="#">1753480000</a>	デバイスマーカー, アクセサリ x 10 mm, PVC, 色: 黒色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248014347	
数量	50 ST	
種別	SCHS4 K	バージョン
注文番号	<a href="#">1753460000</a>	デバイスマーカー, アクセサリ x 10 mm, PVC, 色: グレー, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248014323	
数量	50 ST	

**WKM インレイタグ**

WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカーは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエスチル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせることで、環境への影響を最大限に保護

**一般注文データ**

種別	WKM 8/20	バージョン
注文番号	<a href="#">1753490000</a>	WKM, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, ワイ
GTIN (EAN)	4032248010615	ヤーとケーブルマーカー, 透明
数量	50 ST	