

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



IP 保護等級の維持に、余剰のスレッド穿孔を閉じます

一般注文データ

バージョン	VPK EX (プラスチック製プランギングプラグ使用), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 16, 15 mm, IP66, IP68, ポリアミド
注文番号	1737070000
種別	VP M16-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190956547
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	VP M16/15 EX CR 7J BK

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
長さ	19 mm	長さ (インチ)	0.748 inch
直径	16 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	14 mm	正味重量	2.67 g

温度

動作温度 -20 °C...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

保護度合い IP54, IP66

技術データ

保護度合い IP54, IP66

技術データ

色	漆黒	保護度合い	IP54, IP66
---	----	-------	------------

分類


ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

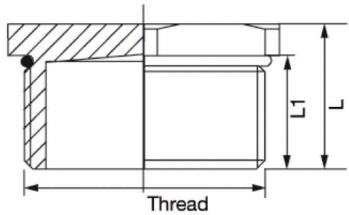

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 MS	バージョン
注文番号	1736990000	SKMU MS (真鍮製ロックナット) , ロックナット, M 16, 2.8 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4008190956462	
数量	100 ST	

閉鎖栓



IP 保護等級の維持に、余剰のスレッド穿孔を閉じます

一般注文データ

種別	GWDR M16-NP	バージョン
注文番号	1736230000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン) , シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956028	16, ネオプレン
数量	50 ST	