

## VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



IP 保護等級の維持に、余剰のスレッド穿孔を閉じます

## 一般注文データ

バージョン	VPK EX (プラスチック製ブランキングプラグ使用), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 16, 15 mm, IP66, IP68, ポリアミド
注文番号	<a href="#">1737070000</a>
種別	VP M16-EXE SW
GTIN (EAN)	4008 190956547
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">VP M16/15 EX CR 7J BK</a>

## VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
長さ	19 mm	長さ (インチ)	0.748 inch
直径	16 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	14 mm	正味重量	2.67 g

## 温度

動作温度 -20 °C...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術プロパティ

保護度合い IP54, IP66

## 技術データ

色 漆黒 保護度合い IP54, IP66


## 技術データ

保護度合い IP54, IP66

## 分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

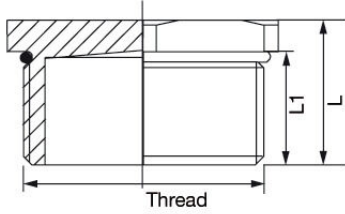

## VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M16 MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1736990000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 16, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956462	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	

## ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M16-NP	バージョン
注文番号	<a href="#">1736230000</a>	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956028	16, ネオプレン
数量	50 ST	