

ZAD 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

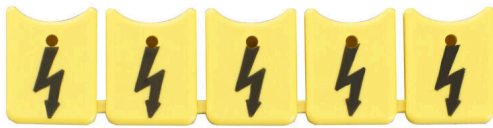

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, カバー
注文番号	1745210000
種別	ZAD 5/5
GTIN (EAN)	4008190071448
数量	20 items

ZAD 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	2.2 mm	奥行き (インチ)	0.0866 inch
高さ	59 mm	高さ (インチ)	2.3228 inch
幅	14.15 mm	幅 (インチ)	0.5571 inch
正味重量	1.95 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.037 kg CO2 eq.

システム仕様

バージョン	プラグ接続可能	エンドカバープレートの要求	はい
-------	---------	---------------	----

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	12.00 mm
--------------	----------

材料データ

基本材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
------	---------	---------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		