

TS 35X7.5 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

ステンレススチールは、純度と耐食性の高い全種類のスチール(合金)の総称です。

一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, ステンレススチール 1.4301, 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm
注文番号	1747350000
種別	TS 35X7.5 2M/CRN
GTIN (EAN)	4032248003372
数量	40 M

TS 35X7.5 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.2953 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	350 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

取り付けレール

設置アドバイス	直接実装						
標準	DIN EN 60715						
表面仕上	未処理						
厚さ	1.00 mm						
基本材質	ステンレススチール 1.4301						
ターミナルレールの長さ	<table border="1"> <tr> <td>最小:</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>公称</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>最大.</td> <td>2000 mm</td> </tr> </table>	最小:	0 mm	公称	2000 mm	最大.	2000 mm
最小:	0 mm						
公称	2000 mm						
最大.	2000 mm						
パンチ加工済取り付けレール	いいえ						
スリット幅							
孔の間隔、中心から中心	0 mm						
スリットギャップ							
スリット長							

分類


ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 35X7.5 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

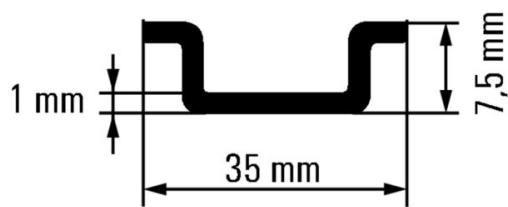

TS 35X7.5 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドプラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドプラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドプラケットには、グループマーク一対応のマーキングオプション、およびテストプログラホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	WEW 35/1	バージョン
注文番号	1059000000	エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
数量	50 ST	
種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	1061200000	エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
数量	50 ST	
種別	ZEW 35	バージョン
注文番号	9540000000	エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190956264	
数量	20 ST	
種別	ZEW 35/2	バージョン
注文番号	8630740000	エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248348916	
数量	20 ST	
種別	EW 35	バージョン
注文番号	0383560000	エンドプラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	
種別	EW 35 GR 7032	バージョン
注文番号	0383530000	エンドプラケット, グレー, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
数量	50 ST	
種別	EW 35/SCHA/M3	バージョン
注文番号	0258660000	エンドプラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190033477	
数量	20 ST	

DINレールサポート



TS 35X7.5 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	TST 2/M5	バージョン
注文番号	1286600000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
数量	10 ST	
種別	TST 2/M6	バージョン
注文番号	0101700000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
数量	10 ST	
種別	TSTW 5/M5	バージョン
注文番号	0178100000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
数量	10 ST	
種別	TSTW 5/M5 ZN	バージョン
注文番号	1779100000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
数量	10 ST	
種別	TSTW 6/M6	バージョン
注文番号	0164000000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
数量	10 ST	
種別	TSTW D 4.3	バージョン
注文番号	1610110000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, without, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
数量	10 ST	

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	1567480000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ,ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 ST	
種別	FKSC M5X8 D9/SW2.5	バージョン
注文番号	0295900000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ,ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 ST	

TS 35X7.5 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャー モデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

種別	FKSC M6X8 D9/SW3	バージョン
注文番号	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 基本材質: スチール
GTIN (EAN)	4008190058258	
数量	50 ST	

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M6X12 D9/SW3	バージョン
注文番号	0353500000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ネジ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
数量	50 ST	

TS 35X7.5 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DINレールサポート



一般注文データ

種別	SH 2	バージョン
注文番号	0494920000	バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-O, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	ねじ込み
数量	10 ST	

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	MOFU 35/LO/1	バージョン
注文番号	0646260000	取り付けフット (端子)
GTIN (EAN)	4008190178574	
数量	20 ST	

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	FM 4/TS35	バージョン
注文番号	0687900000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール、明色表面仕上, M
GTIN (EAN)	4008190086459	4, 幅: 14 mm
数量	40 ST	

TS 35X7.5 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	WSH 1	バージョン
注文番号	1068700000	アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 ST	
種別	WSH 3/H/N	バージョン
注文番号	1715970000	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 ST	
種別	WSH 5	バージョン
注文番号	1080100000	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 ST	
種別	WSH 6	バージョン
注文番号	1080200000	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 ST	

エンドキャップ

取り付けレールのエンドキャップは、鋭いエッジから保護し、取り付けレールの端から目視で閉鎖します。

一般注文データ

種別	TS END CAP 35X7.5	バージョン
注文番号	1283470000	端子カバー, ダークベージュ, ポリプロピレン, 高さ: 37.5 mm, 幅: 7
GTIN (EAN)	4050118078701	mm, 深さ: 9 mm, HB
数量	100 ST	