

## KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



ワイドミュラーの幅広いKLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, シールド接続用の締付けヨーク, スチール
注文番号	<a href="#">1752131001</a>
種別	KLBUE CO 2
GTIN (EAN)	4032248064434
数量	10 items

## KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	41.6 mm	奥行き (インチ)	1.6378 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	21.1 mm	幅 (インチ)	0.8307 inch
取付寸法 - 幅	20 mm	正味重量	18.7 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.086 kg CO2 eq.

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	18 mm	接続方式	パネ接続
接続数	1	ケーブル直径、最大	15 mm
ケーブル直径、最小	4 mm	接続断面、撚線、最大	15 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	4 mm <sup>2</sup>		

## システム仕様

バージョン	シールド接続用	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	バスバー		

## 全般

設置アドバイス	直接実装, バスバー	取り付けレール	バスバー
---------	------------	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	18.00 mm
--------------	----------

## 材料データ

基本材質	スチール	色	銀色
UL 94 可燃性等級	None		

## 評価データ

定格断面	10 mm <sup>2</sup>
------	--------------------

## 追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装, バスバー
爆発試験バージョン	いいえ		

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## バスバー




バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているため、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

## 一般注文データ

種別	SSCH 10X3X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	<a href="#">0348900000</a>	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	25 M	

## アクセサリ

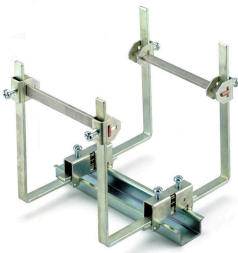

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。

## 一般注文データ

種別	WSH 1	バージョン
注文番号	<a href="#">1068700000</a>	アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 ST	
種別	WSH 4 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1079900000</a>	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190379254	
数量	10 ST	
種別	WSH 5	バージョン
注文番号	<a href="#">1080100000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 ST	
種別	WSH 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1080200000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 ST	
種別	WSH 18 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1083100000</a>	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190053246	
数量	10 ST	

## KLBUE CO 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	WSH 19 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1083200000</a>	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190059538	
数量	10 ST	
種別	WSH 3/H/N	バージョン
注文番号	<a href="#">1715970000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 ST	
種別	SMSE WSH U1 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1083900000</a>	アクセサリ, バスパワー, スチール, 亜鉛メッキ
GTIN (EAN)	4008190065515	
数量	10 ST	