

KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ワイドミュラーの幅広い KLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------|
| バージョン | クランピングヨーク, シールド接続用の締付けヨーク, スチール |
| 注文番号 | 1752131001 |
| 種別 | KLBUE CO 2 |
| GTIN (EAN) | 4032248064434 |
| 数量 | 10 items |

KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|----------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 41.6 mm | 奥行き (インチ) | 1.6378 inch |
| 高さ | 18 mm | 高さ (インチ) | 0.7087 inch |
| 幅 | 21.1 mm | 幅 (インチ) | 0.8307 inch |
| 取付寸法 - 幅 | 20 mm | 正味重量 | 18.7 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C | 連続動作温度、最大 | 130 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.086 kg CO2 eq. |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|------------|-------------------|------------|--------------------|
| 被覆剥き長さ | 18 mm | 接続方式 | パネ接続 |
| 接続数 | 1 | ケーブル直径、最大 | 15 mm |
| ケーブル直径、最小 | 4 mm | 接続断面、撚線、最大 | 15 mm ² |
| 接続断面、撚線、最小 | 4 mm ² | | |

システム仕様

| | | | |
|---------|---------|---------------|-----|
| バージョン | シールド接続用 | エンドカバープレートの要求 | いいえ |
| 取り付けレール | バスバー | | |

全般

| | | | |
|---------|------------|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装, バスバー | 取り付けレール | バスバー |
|---------|------------|---------|------|

寸法

| | |
|--------------|----------|
| ピッチ (mm) (P) | 18.00 mm |
|--------------|----------|

材料データ

| | | | |
|-------------|------|---|----|
| 基本材質 | スチール | 色 | 銀色 |
| UL 94 可燃性等級 | None | | |

評価データ

| | |
|------|--------------------|
| 定格断面 | 10 mm ² |
|------|--------------------|

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 固定形式 | 嵌合仕様 | 設置アドバイス | 直接実装, バスバー |
| 爆発試験バージョン | いいえ | | |

技術データ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ETIM 10.0 | EC002020 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 | | |

KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

バスバー




バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているため、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SSCH 10X3X1000 CU/SN | バージョン |
| 注文番号 | 0348900000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | |
| 数量 | 25 M | |

アクセサリ

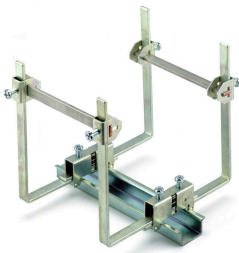

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | WSH 1 | バージョン |
| 注文番号 | 1068700000 | アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | WSH 4 MT | バージョン |
| 注文番号 | 1079900000 | アクセサリ, レールサポート, 金属 |
| GTIN (EAN) | 4008190379254 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | WSH 5 | バージョン |
| 注文番号 | 1080100000 | アクセサリ, レールサポート, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | WSH 6 | バージョン |
| 注文番号 | 1080200000 | アクセサリ, レールサポート, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | WSH 18 MT | バージョン |
| 注文番号 | 1083100000 | アクセサリ, レールサポート, 金属 |
| GTIN (EAN) | 4008190053246 | |
| 数量 | 10 ST | |

KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 種別 | WSH 19 MT | バージョン |
| 注文番号 | 1083200000 | アクセサリ, レールサポート, 金属 |
| GTIN (EAN) | 4008190059538 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | WSH 3/H/N | バージョン |
| 注文番号 | 1715970000 | アクセサリ, レールサポート, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | SMSE WSH U1 MT | バージョン |
| 注文番号 | 1083900000 | アクセサリ, バスパワー, スチール, 亜鉛メッキ |
| GTIN (EAN) | 4008190065515 | |
| 数量 | 10 ST | |