


**HDC-CR10-3S GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

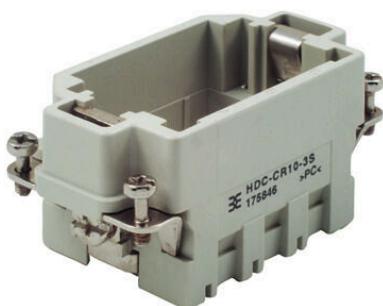

堅固な CR10 モジュールフレームは、ポリカーボネート製またはダイキャスト亜鉛製がご利用いただけます。フレームは、3 個の個別モジュールまたは対応する 2 つのモジュールを取り付け可能に設計されています。CR10 フレームは、サイズ 4 のハウジングに適合するように設計されています。

**一般注文データ**

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept フレーム
注文番号	<a href="#">1758460000</a>
種別	HDC-CR10-3S GR
GTIN (EAN)	4032248019687
数量	5 items

**HDC-CR10-3S GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

**寸法と重量**

深さ	64 mm	奥行き (インチ)	2.5197 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	34 mm	幅 (インチ)	1.3386 inch
正味重量	37.14 g		

**温度**

制限温度 -40 °C ... 125 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

**ConCept空圧モジュール**

UL 94 可燃性等級	V-0	色	ページュ
-------------	-----	---	------

**一般データ**

極数	1	設置サイズ	4
UL 94 可燃性等級	V-0	色	ページュ
種別	ピン	基本材質	ポリカーボネート
シリーズ	ConCept フレーム	ハロゲン不使用	false
DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい	BG	4

**寸法**

幅	34 mm	ベースの全長	64 mm
プラグの高さ	35 mm		

**接続データ PE**

接続種別 PE	ねじ接続	締付けトルク、最大 PE 接続	1.5 Nm
締付けトルク、最小 PE 接続	1.2 Nm		

**バージョン**

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	設置サイズ	4
基本材質	ポリカーボネート	BG	4

**分類**

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92

**HDC-CR10-3S GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ECLASS 15.0

27-44-02-92

**HDC-CR10-3S GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****モジュール解除ツール**

ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

**一般注文データ**

種別	HDC-DW-MOD	バージョン
注文番号	<a href="#">1688200000</a>	ツールその他, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	

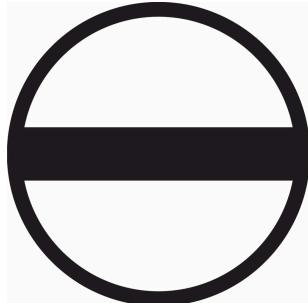**スクリュードライバー (マイナス用)**

VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

**一般注文データ**

種別	SDIS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	<a href="#">9008390000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	<a href="#">9008330000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
種別	SDIS 0.8X4.0X100	バージョン
注文番号	<a href="#">9008400000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056361	
数量	1 ST	
種別	SDS 0.8X4.0X100	バージョン
注文番号	<a href="#">9008340000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056293	
数量	1 ST	

**HDC-CR10-3S GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー種別、ポジドライブ製 SDIK PZ DIN 7438、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764-PZへの出力、ソフトフィニッシュグリップ

#### 一般注文データ

種別	SDIK PZ1	バージョン
注文番号	<a href="#">9008900000</a>	スクリュードライバー、スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266685	
数量	1 ST	
種別	SDK PZ1	バージョン
注文番号	<a href="#">9008530000</a>	スクリュードライバー、スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056521	
数量	1 ST	