

HDC-CR16-5S GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

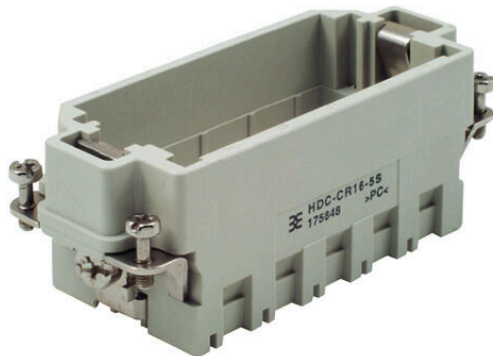

堅固な CR16 モジュールフレームは、ポリカーボネート製またはダイキャスト亜鉛製でご使用いただけます。フレームは、5個の個別モジュールまたは対応する2つのモジュールを取り付け可能に設計されています。CR16 フレームは、サイズ6のハウジングに適合するように設計されています。

一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------|
| バージョン | HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept フレーム |
| 注文番号 | 1758480000 |
| 種別 | HDC-CR16-5S GR |
| GTIN (EAN) | 4032248019700 |
| 数量 | 5 items |

HDC-CR16-5S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 84.5 mm | 奥行き (インチ) | 3.3268 inch |
| 高さ | 35 mm | 高さ (インチ) | 1.378 inch |
| 幅 | 34 mm | 幅 (インチ) | 1.3386 inch |
| 正味重量 | 39.54 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310 |

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級 V-0 色 ベージュ

一般データ

| | | | |
|---------|----------|-----------------------|--------------|
| 極数 | 1 | 締付けトルク | 0.5 Nm |
| 設置サイズ | 6 | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| 色 | ベージュ | 締付けトルク、最大 PE 接続 | 1.5 Nm |
| 種別 | ピン | 締付けトルク、最小 PE 接続 | 1.2 Nm |
| 基本材質 | ポリカーボネート | シリーズ | ConCept フレーム |
| ハロゲン不使用 | false | DIN EN 45545-2準拠の低排煙性 | はい |
| BG | 6 | | |

寸法

| | | | |
|--------|-------|--------|---------|
| 幅 | 34 mm | ベースの全長 | 84.5 mm |
| プラグの高さ | 35 mm | | |

接続データ PE

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 接続種別 PE | ねじ接続 | 締付けトルク、最大 PE 接続 | 1.5 Nm |
| 締付けトルク、最小 PE 接続 | 1.2 Nm | | |

バージョン

| | | | |
|----------------|----------|-------|---|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 14 | 設置サイズ | 6 |
| 基本材質 | ポリカーボネート | BG | 6 |

技術データ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002312 | ETIM 9.0 | EC002312 |
| ETIM 10.0 | EC002312 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC-CR16-5S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | HDC-DW-MOD | バージョン |
| 注文番号 | 1688200000 | ツールその他, 接点解除ツール |
| GTIN (EAN) | 4008190857189 | |
| 数量 | 1 ST | |

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SDIS 0.6X3.5X100 | バージョン |
| 注文番号 | 9008390000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDS 0.6X3.5X100 | バージョン |
| 注文番号 | 9008330000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDIS 0.8X4.0X100 | バージョン |
| 注文番号 | 9008400000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056361 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDS 0.8X4.0X100 | バージョン |
| 注文番号 | 9008340000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056293 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC-CR16-5S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー種別、ポジドライブ製 SDIK PZ DIN 7438、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764-PZ への出力、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別 | SDIK PZ1 | バージョン |
| 注文番号 | 9008900000 | スクリュードライバー、スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248266685 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDK PZ1 | バージョン |
| 注文番号 | 9008530000 | スクリュードライバー、スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | |
| 数量 | 1 ST | |