

## HDC-CR24-7S GR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

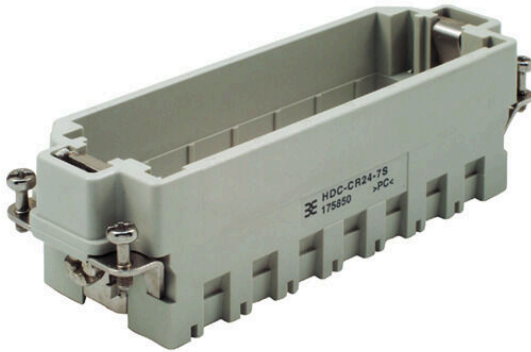

堅固な CR24 モジュールフレームは、ポリカーボネート製またはダイキャスト亜鉛製でご利用いただけます。フレームは、7 個の個別モジュールまたは対応する 2 つのモジュールを取り付け可能に設計されています。???  
dementsprechende CR24 フレームは、サイズ 8 のハウジングに適合するように設計されています。

## 一般注文データ

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| バージョン      | HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept フレーム |
| 注文番号       | <a href="#">1758500000</a>   |
| 種別         | HDC-CR24-7S GR               |
| GTIN (EAN) | 4032248019724                |
| 数量         | 5 items                      |

## HDC-CR24-7S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 111 mm  | 奥行き (インチ) | 4.3701 inch |
| 高さ   | 35 mm   | 高さ (インチ)  | 1.378 inch  |
| 幅    | 34 mm   | 幅 (インチ)   | 1.3386 inch |
| 正味重量 | 49.34 g |           |             |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)                                      |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310           |

## ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級 V-0 色 ベージュ

## 一般データ

|         |          |                       |              |
|---------|----------|-----------------------|--------------|
| 極数      | 1        | 締付けトルク                | 0.5 Nm       |
| 設置サイズ   | 8        | UL 94 可燃性等級           | V-0          |
| 色       | ベージュ     | 締付けトルク、最大 PE 接続       | 1.5 Nm       |
| 種別      | ピン       | 締付けトルク、最小 PE 接続       | 1.2 Nm       |
| 基本材質    | ポリカーボネート | シリーズ                  | ConCept フレーム |
| ハロゲン不使用 | false    | DIN EN 45545-2準拠の低排煙性 | はい           |
| BG      | 8        |                       |              |

## 寸法

|        |       |        |        |
|--------|-------|--------|--------|
| 幅      | 34 mm | ベースの全長 | 111 mm |
| プラグの高さ | 35 mm |        |        |

## 接続データ PE

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 接続種別 PE         | ねじ接続   | 締付けトルク、最大 PE 接続 | 1.5 Nm |
| 締付けトルク、最小 PE 接続 | 1.2 Nm |                 |        |

## バージョン

|                |          |       |   |
|----------------|----------|-------|---|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 14   | 設置サイズ | 8 |
| 基本材質           | ポリカーボネート | BG    | 8 |

技術データ

分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002312    | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ETIM 10.0   | EC002312    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## HDC-CR24-7S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## モジュール解除ツール




ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | HDC-DW-MOD                 | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1688200000</a> | ツールその他, 接点解除ツール |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |

## スクリュードライバー (マイナス用)

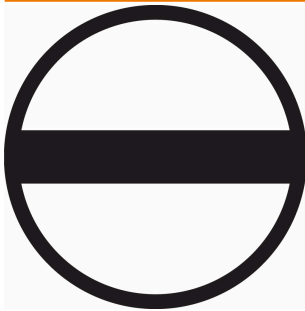

VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別         | SDIS 0.6X3.5X100           | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">9008390000</a> | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                        |
| 数量         | 1 ST                       |                        |
| 種別         | SDS 0.6X3.5X100            | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">9008330000</a> | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                        |
| 数量         | 1 ST                       |                        |
| 種別         | SDIS 0.8X4.0X100           | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">9008400000</a> | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056361              |                        |
| 数量         | 1 ST                       |                        |
| 種別         | SDS 0.8X4.0X100            | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">9008340000</a> | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056293              |                        |
| 数量         | 1 ST                       |                        |

## HDC-CR24-7S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー種別、ポジドライブ製 SDIK PZ DIN 7438、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764-PZ への出力、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別         | SDIK PZ1                   | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">9008900000</a> | スクリュードライバー、スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248266685              |                       |
| 数量         | 1 ST                       |                       |
| 種別         | SDK PZ1                    | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">9008530000</a> | スクリュードライバー、スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056521              |                       |
| 数量         | 1 ST                       |                       |