

HDC-CR24-7B GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

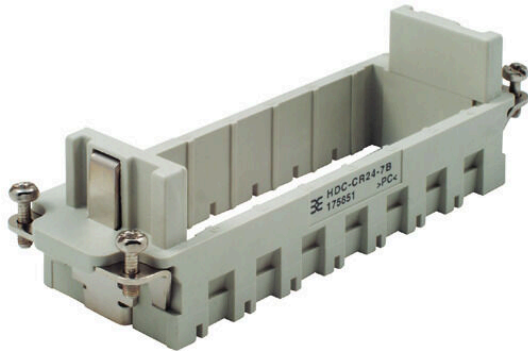

堅固な CR24 モジュールフレームは、ポリカーボネート製またはダイキャスト亜鉛製でご利用いただけます。フレームは、7 個の個別モジュールまたは対応する 2 つのモジュールを取り付け可能に設計されています。???
dementsprechende CR24 フレームは、サイズ 8 のハウジングに適合するように設計されています。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept フレーム
注文番号	1758510000
種別	HDC-CR24-7B GR
GTIN (EAN)	4032248019731
数量	5 items

HDC-CR24-7B GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	111 mm	奥行き (インチ)	4.3701 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	34 mm	幅 (インチ)	1.3386 inch
正味重量	38.14 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級 V-0 色 ベージュ

一般データ

極数	1	締付けトルク	0.5 Nm
設置サイズ	8	UL 94 可燃性等級	V-0
色	ベージュ	締付けトルク、最大 PE 接続	1.5 Nm
種別	配線の細線仕様	締付けトルク、最小 PE 接続	1.2 Nm
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	ConCept フレーム
ハロゲン不使用	false	DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい
BG	8		

寸法

幅	34 mm	ベースの全長	111 mm
ソケットの高さ	35 mm		

接続データ PE

接続種別 PE	ねじ接続	締付けトルク、最大 PE 接続	1.5 Nm
締付けトルク、最小 PE 接続	1.2 Nm		

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14	設置サイズ	8
基本材質	ポリカーボネート	BG	8

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CR24-7B GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	HDC-DW-MOD	バージョン
注文番号	1688200000	ツールその他, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008390000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008330000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
種別	SDIS 0.8X4.0X100	バージョン
注文番号	9008400000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056361	
数量	1 ST	
種別	SDS 0.8X4.0X100	バージョン
注文番号	9008340000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056293	
数量	1 ST	

HDC-CR24-7B GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー種別、ポジドライブ製 SDIK PZ DIN 7438、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764-PZ への出力、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIK PZ1	バージョン
注文番号	9008900000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266685	
数量	1 ST	
種別	SDK PZ1	バージョン
注文番号	9008530000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056521	
数量	1 ST	