


HDC-CR16-5B-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

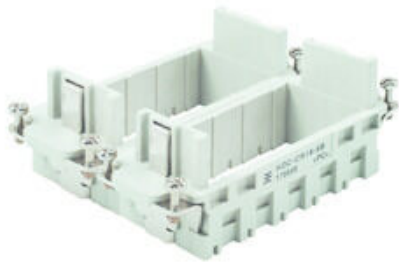

モジュール ConCept システムフレームは、ConCept モジュールを取り付けることができます。これらのフレームは、サイズ 3、4、6、8 対応に設計されています。これらのサイズに対応するエンクロージャーに取り付けることができます。

フレームの取り付け容量は、モジュールが 2 ~ 7 個までです。これによりユーザーは、個別調整コネクタの組立品を構築することができます。

基本バージョンは、ポリカーボネート製またはダイキャスト亜鉛製フレームのいずれかで使用できる堅固な 1 ピースのモジュールフレームで構成され、同じ材質で同じサイズの場合に限り、相互の互換性があります。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept フレーム
注文番号	1758530000
種別	HDC-CR16-5B-2 GR
GTIN (EAN)	4032248019755
数量	5 items

HDC-CR16-5B-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	84.5 mm	奥行き (インチ)	3.3268 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	34 mm	幅 (インチ)	1.3386 inch
正味重量	36.6 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級	V-0	色	ページュ
-------------	-----	---	------

一般データ

極数	1	締付けトルク	0.5 Nm
設置サイズ	10	UL 94 可燃性等級	V-0
色	ページュ	締付けトルク、最大 PE 接続	1.5 Nm
種別	メス型	締付けトルク、最小 PE 接続	1.2 Nm
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	ConCept フレーム
ハロゲン不使用	false	DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい
BG	10		

寸法

幅	34 mm	ベースの全長	84.5 mm
ソケットの高さ	35 mm		

接続データ PE

接続種別 PE	ねじ接続	締付けトルク、最大 PE 接続	1.5 Nm
締付けトルク、最小 PE 接続	1.2 Nm		

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14	設置サイズ	10
基本材質	ポリカーボネート	BG	10

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CR16-5B-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	HDC-DW-MOD	バージョン
注文番号	1688200000	ツールその他, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008390000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008330000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
種別	SDIS 0.8X4.0X100	バージョン
注文番号	9008400000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056361	
数量	1 ST	
種別	SDS 0.8X4.0X100	バージョン
注文番号	9008340000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056293	
数量	1 ST	

HDC-CR16-5B-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー種別、ポジドライブ製 SDIK PZ DIN 7438、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764-PZ への出力、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIK PZ1	バージョン
注文番号	9008900000	スクリュードライバー、スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266685	
数量	1 ST	
種別	SDK PZ1	バージョン
注文番号	9008530000	スクリュードライバー、スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056521	
数量	1 ST	