

## BS 35/WSH 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

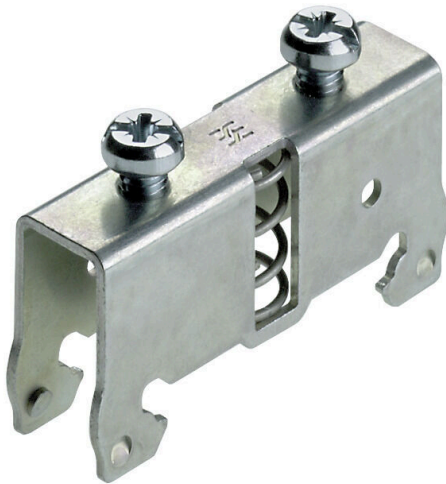

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 固定セット, スチール
注文番号	<a href="#">1760720000</a>
種別	BS 35/WSH 2
GTIN (EAN)	4008190068714
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	37 mm	奥行き (インチ)	1.4567 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.0472 inch
幅	13 mm	幅 (インチ)	0.5118 inch
直径	3 mm	正味重量	27.1 g

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 取付けフット 取り付けレール TS 35

## 全般

設置アドバイス 直接実装 取り付けレール TS 35

## 寸法

直径 3 mm TS 35 オフセット 26 mm

## 材料データ

基本材質 スチール 色 グレー

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ ロック ねじ固定用

## 分類

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90