

## CLI TM 20-66

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

CLI M 識別マーカーは CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。利点：

- ケーブルマーカーおよびパイプマーカー対応の組み合せマーカー
- ひとつのサイズで直径 16 mm<sup>2</sup> 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカー
- 非常に高い可読性

## 一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカー, 10 - 317 mm, 66 x 11.3 mm, 透明
注文番号	<a href="#">1763390000</a>
種別	CLI TM 20-66
GTIN (EAN)	4032248050840
数量	50 items

## CLI TM 20-66

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.1968 inch
高さ	66 mm	高さ (インチ)	2.5984 inch
幅	11.3 mm	幅 (インチ)	0.4449 inch
正味重量	1.3 g		

## 温度

動作温度範囲	-30...60 °C
--------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷種別	ニュートラル	
幅	11.3 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最大	60 °C	
動作温度範囲、最小	-30 °C	
色	透明	
ハロゲン	はい	
基本材質	PVC	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	コンポーネント部品
推奨業種	プロセス、機械	
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = Conductor and cable markers	
動作温度範囲	-30...60 °C	

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	500 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	16 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	317 mm
導体外径、最小	10 mm	導体外径	10 - 317 mm
接続配線の断面	16 - 500 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		


## CLI TM 20-66

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 空白

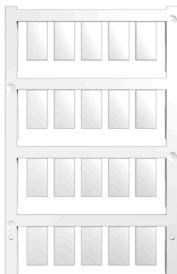

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーフィットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/17 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1674760000</a>	ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4008190447649	
数量	200 ST	

## CLI F 2-17,5



ワイドミュラーの製品は、さまざまなアプリケーションに対応するソリューションを提供します。アプリケーションプログラムは、薄型導体から大型外径ケーブルまで多岐にわたります。品揃えは、個別のタグを有する組み合わせシステム、透明スリーブ、およびケーブルストラップ締結対応のマーカーを含みます。個別のラベリング対応の開放マーカーと閉鎖マーカー、および印刷マーカーまたは空白マーカーから選べます。ワイドミュラーのハロゲンフリーで低エミッションの導体マーカーは、ヨーロッパ基準、さらに有名なプラントメーカーの社内基準に準拠しています。導体とケーブルマーカーシステムは次の用途で使用できます：

- 個別のラベリング要件に合わせた印刷済マーカーのクリッピング
- 標準文字セットの文字を使用したラベリング
- 文字コード形成のために、印刷済の各文字の組み合わせ
- SMarkレーザー、PrintJet、プロッタ、MC-MCP PlusMobile、レーザープリンター (DIN A4 フォーマット)、熱転写プリンター、または STI ペンを使用したお客様対応のラベリング

サンプルの選択は、ワイドミュラー導体マーカーサンプルバッグ (注文番号 1640420000) で確認いただけます。

## 一般注文データ

種別	CLI F 2-17,5 WS/GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1764050000</a>	CableLine, 導体およびケーブルマーカー, 10 - 317 mm, 17,5 x 9 mm,
GTIN (EAN)	4032248052431	白色
数量	10 ST	

## CLI TM 20-66

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ESO インサートタグ



## 一般注文データ

種別	ESO 5 S DIN A4 WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1631920000</a>	端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 7 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190206673	
数量	10 ST	