


## ZAD 1/4-2 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

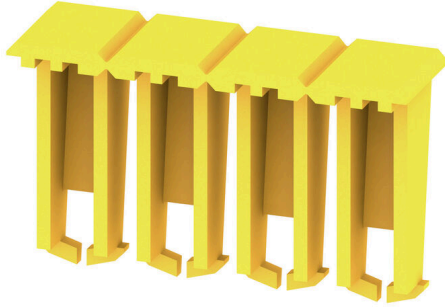

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, カバー
注文番号	<a href="#">1764560000</a>
種別	ZAD 1/4-2 GE
GTIN (EAN)	4032248066063
数量	20 items

## ZAD 1/4-2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	10.15 mm	奥行き (インチ)	0.3996 inch
高さ	20.4 mm	高さ (インチ)	0.8031 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	0.4 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.019 kg CO2 eq.	

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方向	上部	接続方式	耐張クランプ接続
------	----	------	----------

## システム仕様

バージョン	プラグ接続可能	エンドカバープレートの要求	はい
-------	---------	---------------	----

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	5.10 mm
--------------	---------

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		