


## BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

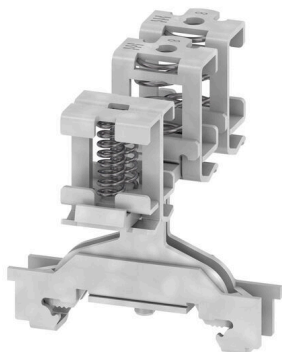

ワイドミュラーの幅広いKLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, 固定セット, スチール
注文番号	<a href="#">1768020000</a>
種別	BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248109296
数量	10 items

## BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	36.5 mm	奥行き (インチ)	1.437 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
直径	3 mm	正味重量	72 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	8 mm	ケーブル直径、最小	3 mm
-----------	------	-----------	------

## システム仕様

バージョン	クランピングヨーク	取り付けレール	TS 35
-------	-----------	---------	-------

## 全般

設置アドバイス	直接実装	取り付けレール	TS 35
---------	------	---------	-------

## 寸法

直径	3 mm	TS 35 オフセット	26.5 mm
----	------	-------------	---------

## 材料データ

基本材質	スチール	色	銀色
------	------	---	----

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	はい		

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		