
## **WS 12/5 MC NE GE**

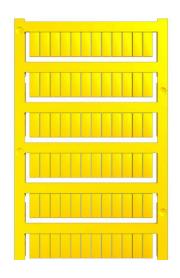

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

バージョン	WS, 端子マーカー, 12 x 5 mm, ピッチ (mm) (P):
	5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 黄色
注文番号	<u>1773541687</u>
種別	WS 12/5 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248141845
数量	720 items

カタログステータス / 図面 1

# **WS 12/5 MC NE GE**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

_	4.00
7	三沙

ROHS	適合		
寸法と重量			
高さ	12 mm	高さ(インチ)	0.4724 inch
幅	5 mm	<u>幅(インチ)</u>	0.1968 inch
正味重量	0.16 g		

#### 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.001 kg CO2eq.

## -般データ

4
5 mm
V-2
100 °C
-40 °C
黄色
いいえ
ポリアミド66
中立
供給フォーム MultiCard
PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
1 MultiCard = Terminal marker
-40100 °C
Weidmueller, アレン・ブラッドリー

## コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P)	5.00 mm

#### 分類

EC000761	ETIM 7.0	EC000761
EC000761	ETIM 9.0	EC000761
EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
27-28-11-01		
	EC000761 EC000761 27-14-11-37 27-28-11-01 27-28-11-01	EC000761 ETIM 9.0 EC000761 ECLASS 9.0 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0

2 カタログステータス / 図面



# **WS 12/5 MC NE GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





図面

