

## HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



光ファイバーケーブルは、相互作用せず障害のない送信を保証します。  
新型の光ファイバー接点は、高耐久性コネクタでも使用できるようになりました。それらの形状は、従来の銅線接続の実績豊富な HD 接点の形状に対応しています。  
従って、HDシリーズの既存コネクタに組み込むことができ、ConCept モジュールシステムでの使用に適しています。  
光ファイバー配線および銅線をひとつのコネクタで接続することも可能です。

## 一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
注文番号	<a href="#">1773640000</a>
種別	HDC-C-HD-B-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142743
数量	10 items

## HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

直径

3.5 mm

正味重量

0.9 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 一般データ

接点直径、オス

1.6 mm

被覆剥き長さ、定格接続

14 mm

接続方式

クリンプ接続

バージョンインサート

HD, HDD, HQ, MixMate

導体断面、最大

1 mm<sup>2</sup>

導体断面、最小

1 mm<sup>2</sup>

表面仕上

銀色

プラグング回数

≥ 500

種別

メス型

基本材質

銅合金

生産方法

回転

接続配線の断面

1 - 1 mm<sup>2</sup>

接点の材質

銅合金

## 分類

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0


27-44-02-04

**HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

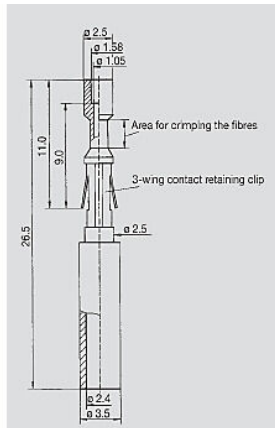

## HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カッター



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カッター。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

種別	KT 8	バージョン	
注文番号	<a href="#">9002650000</a>	バージョン	カッター、片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163		
数量	1 ST		

## POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

## 一般注文データ

種別	PS LWL/POF	バージョン	
注文番号	<a href="#">9020390000</a>	バージョン	ツール、研磨ホイール
GTIN (EAN)	4032248300570		
数量	1 ST		
種別	PB LWL/POF	バージョン	
注文番号	<a href="#">9020400000</a>	バージョン	ツール、研磨用紙
GTIN (EAN)	4032248300587		
数量	1 ST		
種別	AM LWL/POF	バージョン	
注文番号	<a href="#">9020360000</a>	バージョン	ツール、シースストリッパー
GTIN (EAN)	4032248300556		
数量	1 ST		
種別	HTX-HDC/POF	バージョン	
注文番号	<a href="#">9010950000</a>	バージョン	接点对応圧着ツール、1mm <sup>2</sup> 、1mm <sup>2</sup> 、FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248331543		
数量	1 ST		

## HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

## 一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL HD	バージョン
注文番号	<a href="#">1866730000</a>	ツール, 接触解除ツール
GTIN (EAN)	4032248437054	
数量	1 ST	