

THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | THM, 導体およびケーブルマーカ, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 1774410000 |
| 種別 | THM WO 33.5/93.1 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248148592 |
| 数量 | 1 items |

THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.03 mm | 奥行き (インチ) | 0.001 inch |
| 高さ | 33.5 mm | 高さ (インチ) | 1.3189 inch |
| 幅 | 93.1 mm | 幅 (インチ) | 3.6653 inch |
| 正味重量 | 247.28 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...150 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|------------------|--|--------|--|
| 接着剤 | ポリアクリレート接着剤 | | |
| 抵抗コード準拠の素材色 | 4 | | |
| 印刷種別 | ニュートラル | | |
| バージョン | 自己接着型 | | |
| 幅 | 93.1 mm | | |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |
| 動作温度範囲、最大 | 150 °C | | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | | |
| 色 | 黄色 | | |
| ハロゲン | いいえ | | |
| 基本材質 | ポリエステルフィルム | | |
| 印刷文字 | 非搭載 | | |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム | ラベルリール | |
| ラベリングフィールドのサイズ | 33.5 x 25 mm | | |
| 互換性を有するプリンター | | | |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 Label reel = Conductor and cable markers | | |
| 動作温度範囲 | -40...150 °C | | |
| ロールあたりの数 | 500 | | |

導体およびケーブルマーカース

| | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体断面、最大 | 400 mm ² |
| 導体断面、最小 | 0.75 mm ² | 導体外径、最大 | 21.7 mm |
| 導体外径、最小 | 8 mm | テキストフィールドの幅 | 33.5 mm |
| テキストフィールドの高さ | 25 mm | 導体外径 | 8 - 21.7 mm |
| 接続配線の断面 | 0.75 - 400 mm ² | | |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

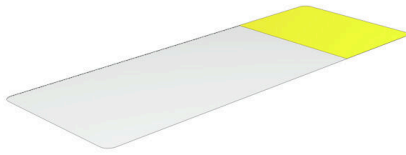

THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | RIBBON MM 110/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 数量 | 1 ST | |