ZAP/TW ZDU1.5/3AN BL




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

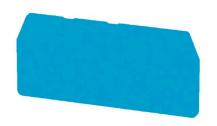





エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁
注文番号	<u>1776070000</u>
種別	ZAP/TW ZDU1.5/3AN BL
GTIN (EAN)	4032248188154
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1

ZAP/TW ZDU1.5/3AN BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
مر سر م	00.0	m/= + / / > · ~ \	4.4070	
深さ	28.9 mm	奥行き(インチ)	1.1378 inch	
高さ	63.5 mm	高さ (インチ)	2.5 inch	
幅 正味重量	2 mm 2.64 g	幅(インチ)	0.0787 inch	
	2.04 g			
温度				
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC				
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.052 kg CO2eq.			
システム仕様	<u>'</u>	<u> </u>	<u> </u>	
バージョン 	エンドおよび中間プレート			
全般				
設置アドバイス	直接実装			
寸法		1 1		
370				
TS 15 オフセット	17 mm			
材料データ				
基本材質	Wemid	色	青色	
UL 94 可燃性等級	V-0	<u> </u>	R C	
追加の技術データ	,			
₩ A / L¥	1.1.5	±1. ₩ ¬ 1 % . % . ¬	**	
篏合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装	
分類				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			

カタログステータス / 図面 2