

VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | VPK (プラスチック製プランギングプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 20, 7 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30) |
| 注文番号 | 1776910000 |
| 種別 | VP M20 K54 |
| GTIN (EAN) | 4032248156351 |
| 数量 | 100 items |

VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|-------|--------|----------|-------------|
| 高さ | 3.5 mm | 高さ (インチ) | 0.1378 inch |
| 長さ | 6.5 mm | 長さ (インチ) | 0.2559 inch |
| 直径 | 20 mm | 壁厚、最小 | 0.5 mm |
| 壁厚、最大 | 6 mm | 正味重量 | 2.1 g |

温度

| | |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -40 °C...100 °C |
|------|-----------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般的情報

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------------------|
| ヘッド直径 | 24.00 mm | GWDR の保護度合い | IP65 |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | スレッドピッチ | 1.5 mm |
| ハロゲン | いいえ | 保護度合い | IP54 |
| ケーブルグランド | 測定基準 | 基本材質 | ポリアミド6 (PA6 - GF30)) |
| シールリングの直径 | 20.00 mm | 外付スレッド | M 20 |
| ねじ山長さ | 7 mm | | |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

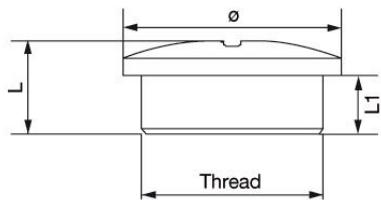

VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SKMU M20 - K GR | バージョン |
| 注文番号 | 1772460000 | SKMU PA (プラスチック製ロックナット) , ロックナット, M 20, 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248130207 | mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30) |
| 数量 | 100 ST | |

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | GWDR M20-NP | バージョン |
| 注文番号 | 1736240000 | GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン) , シーリングリング, M |
| GTIN (EAN) | 4008190956035 | |
| 数量 | 50 ST | 20, ネオプレン |

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | GWDR M20-PO | バージョン |
| 注文番号 | 1777940000 | GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン) , シーリングリング, M |
| GTIN (EAN) | 4032248158201 | |
| 数量 | 100 ST | 20, ポリエチレン |