

VP M16 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPK (プラスチック製プランギングプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 16, 7 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
注文番号	1776920000
種別	VP M16 K54
GTIN (EAN)	4032248156368
数量	100 items

VP M16 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	4.5 mm	高さ (インチ)	0.1772 inch
長さ	5.5 mm	長さ (インチ)	0.2165 inch
直径	16 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	6 mm	正味重量	1.6 g

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

ヘッド直径	20.00 mm	GWDR の保護度合い	IP65
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	保護度合い	IP54
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))
シールリングの直径	16.00 mm	外付スレッド	M 16
ねじ山長さ	7 mm		

分類


ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M16 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

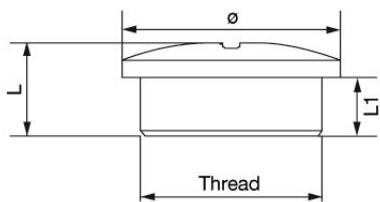

VP M16 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 - K GR	バージョン
注文番号	1772450000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 16, 5
GTIN (EAN)	4032248130191	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
数量	100 ST	

閉鎖栓



IP 保護等級の維持に、余剰のスレッド穿孔を閉じます

一般注文データ

種別	GWDR M16-NP	バージョン
注文番号	1736230000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956028	16, ネオプレン
数量	50 ST	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M16-PO	バージョン
注文番号	1777930000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158195	16, ポリエチレン
数量	50 ST	