


ZGB 30/3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

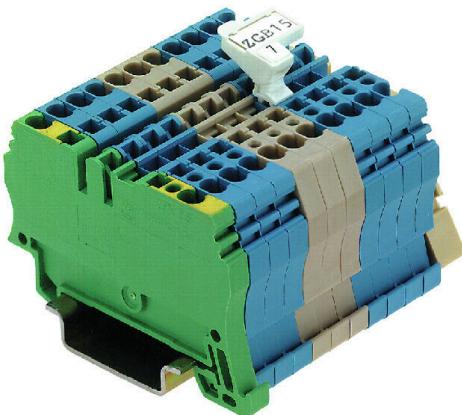

図に類似

ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マークまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。

ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マークまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。

差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

バージョン	端子台マーク, 端子マーク, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 白色
注文番号	1778290000
種別	ZGB 30/3.5
GTIN (EAN)	4032248161065
数量	20 items

ZGB 30/3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	10.5 mm	奥行き (インチ)	0.4134 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.2756 inch
正味重量	0.48 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	9	
印刷の配置	水平および垂直	
バージョン	旋回	
幅	7 mm	
UL 94 可燃性等級	V-2	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	白色	
基本材質	ポリアミド66	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	コンポーネント部品
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = Terminal marker	
動作温度範囲	-40...100 °C	

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P)	3.50 mm
--------------	---------

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		